


Szerelőkészlet kézi- és gömbszelepekhez

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04

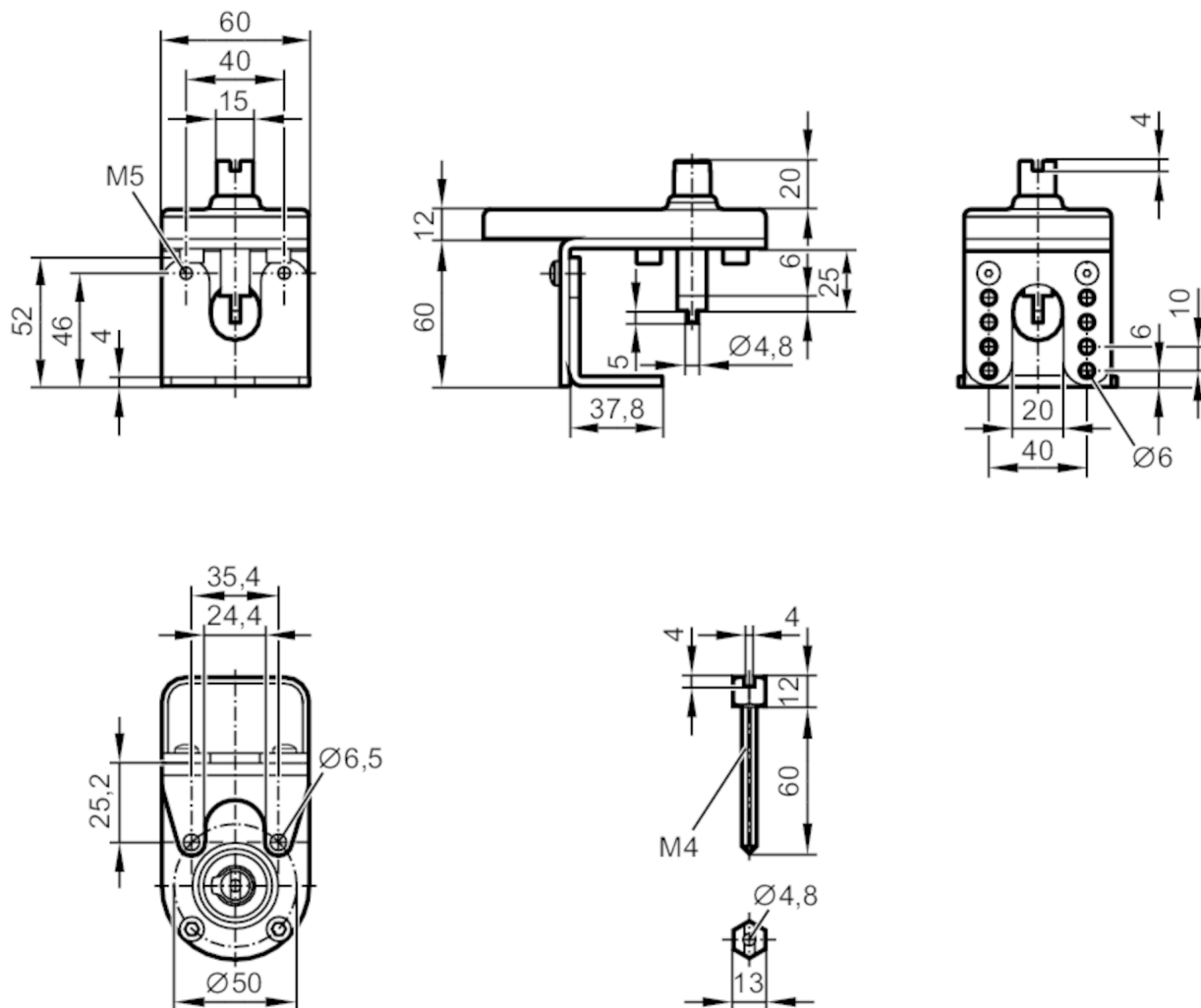

Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez IND, INE

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-30...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

470

Felső perem átmérője

[mm]

50

ISO felső peremes típus

F05

Tengelytoldal

M4

Anyagok

szerelőlap: műanyag; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db