




USB-csatlakozókábel

USB/M12 CABLE

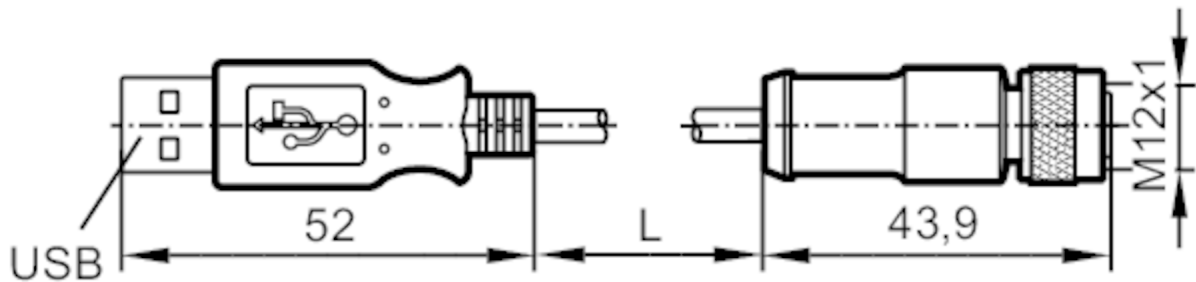

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	5 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Interfész

USB

Verzió	2.0 A
--------	-------

Mechanikai adatok


Súly	[g]	50,8
------	-----	------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó USB

 Csatlakozó: 1 x USB, egyenes




USB-csatlakozókábel

USB/M12 CABLE

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, árnyékolt

Csatlakozás

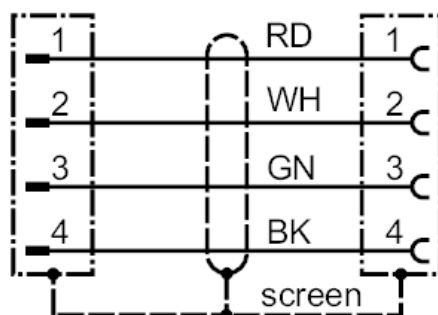

RD	piros
WH	fehér
GN	zöld
BK	fekete
screen	árnyékolás

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; Érintkezők: aranyozott

