


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6/0,29M

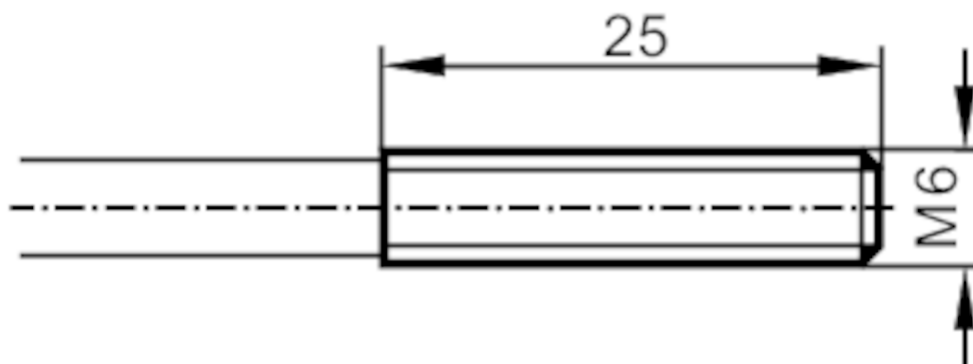

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

36,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

25



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-M6/0,29M

Teljes hossz	[mm]	290; (+20 mm)
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		①
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PVC

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------