


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-V-E1/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

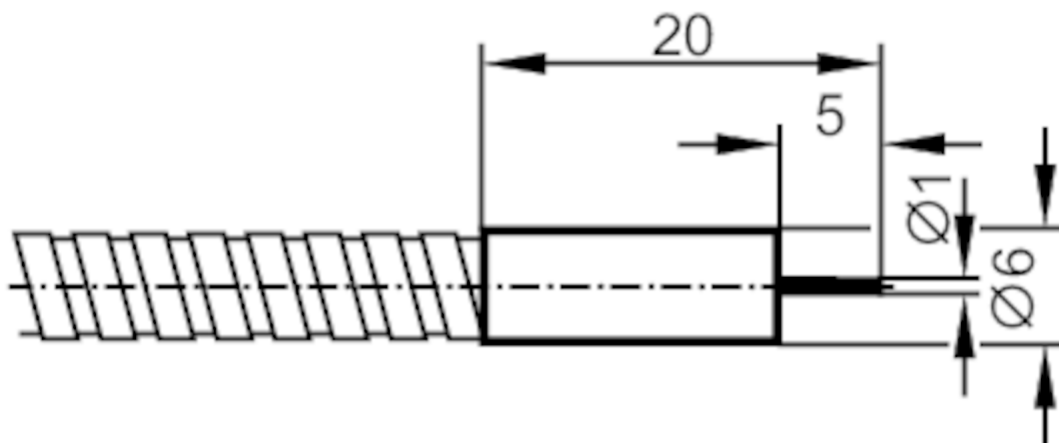

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej átmérő

[mm]

1

Száloptikafej hossza

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

300; (+5 mm)

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

E20434



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-A-V-E1/0,3M

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	alumínium
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db