


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/8m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20152

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

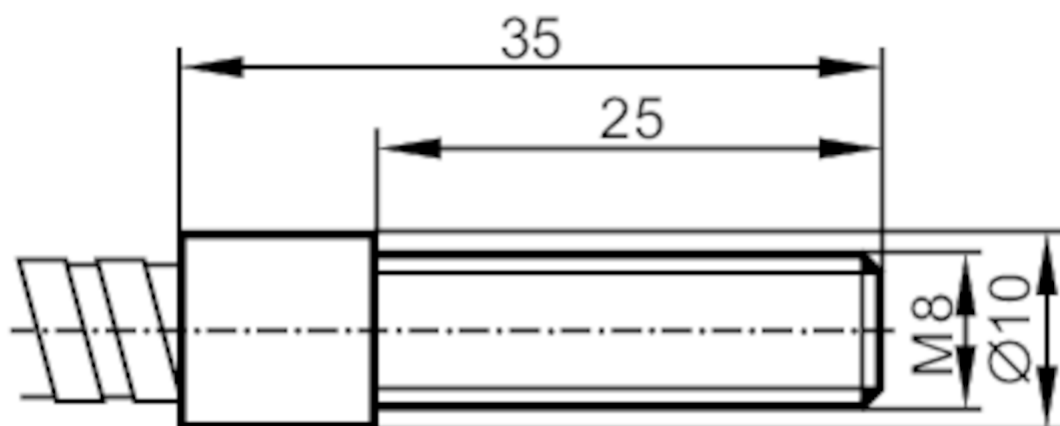

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

15

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

8000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

E20573



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/8m

Fényvezető burkolat

alumínium

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db