




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/1,2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E20351

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

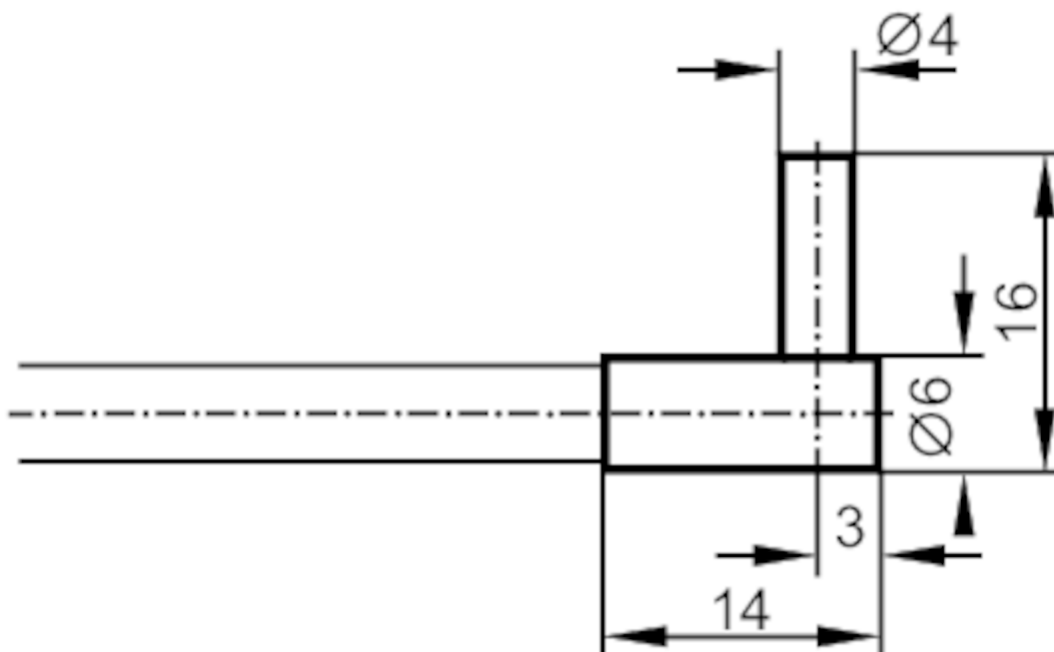

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

4

Száloptikafej hossza

[mm]

10

Teljes hossz

[mm]

1200

E20093



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-A-R4/1,2M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PVC
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db