




## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-P-A-R8/3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

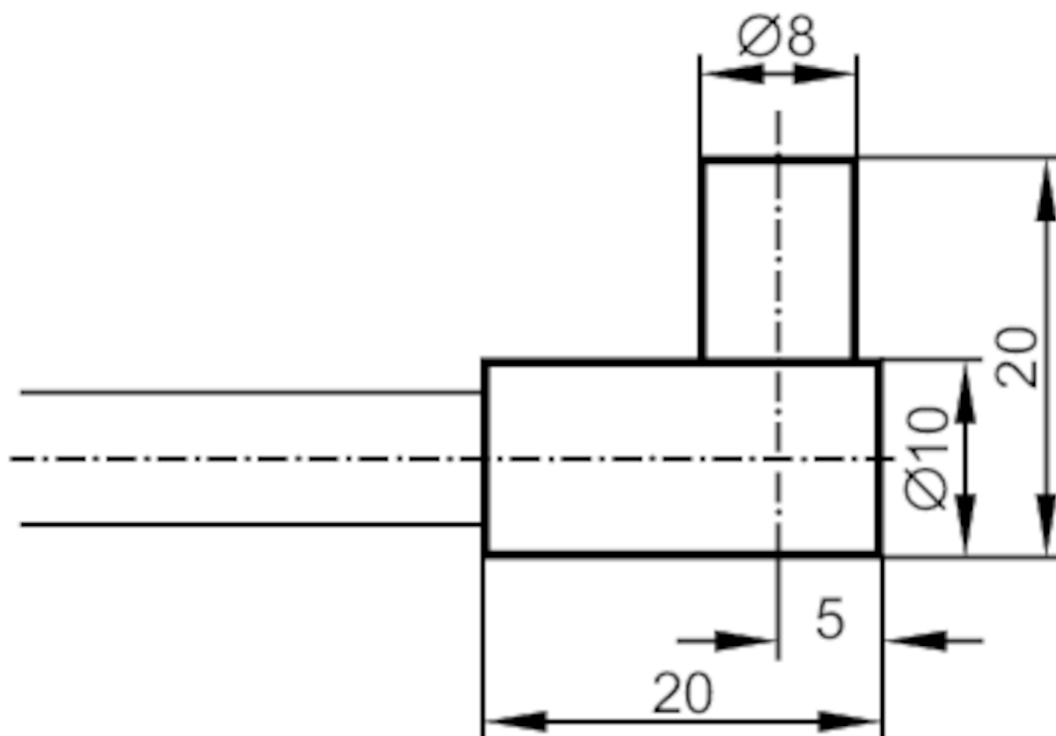

## Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

## OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

45

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

## Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Teljes hossz

[mm]

3000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30

Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

Fényvezető burkolat

PVC

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db