


## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-M4/1,5M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

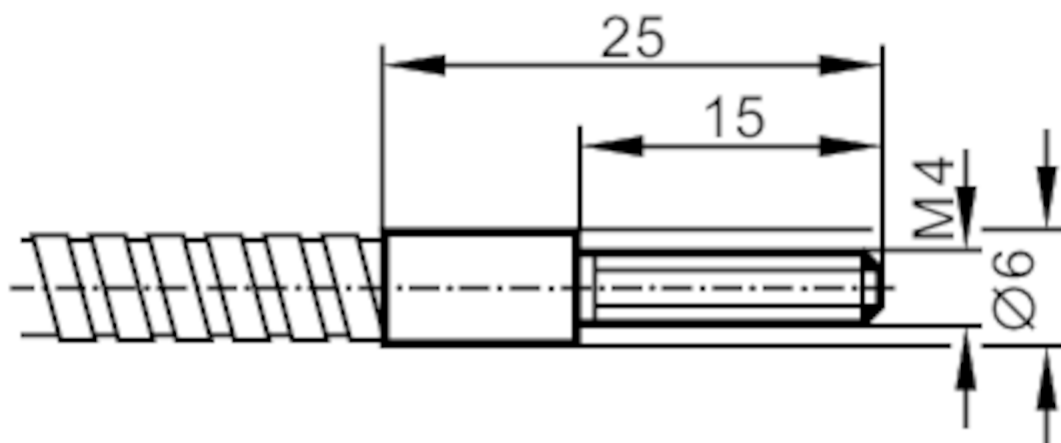

## Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

## OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

108

## OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

108

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

## Mechanikai adatok

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M4

Száloptikafej hossza

[mm]

15

Teljes hossz

[mm]

1500

Minimális hajlítási sugár

[mm]

20

Anyagok

Adapter: ABS

# E20361



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-A-M4/1,5M

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Fényvezető anyaga     | üveg      |
| Száloptika fej anyaga | alumínium |
| Fényvezető burkolat   | alumínium |
| <b>Megjegyzések</b>   |           |
| Csomagolási egység    | 1 db      |