


Folyamatadapter higiénikus csőszelvényekhez

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

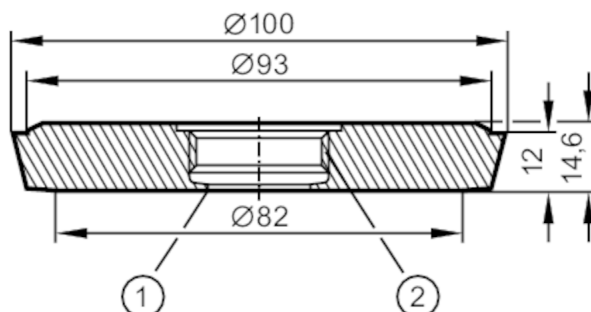

- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás Aseptoflex

Folyamatcsatlakozás Csőszelvény DN80 DIN 11851

Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4

Higiéniai osztály DIN 11866 szerint H4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db