




Folyamatadapter kis térfogatáram mennyiségekhez

ADAPTBLOCK D22 G3/4

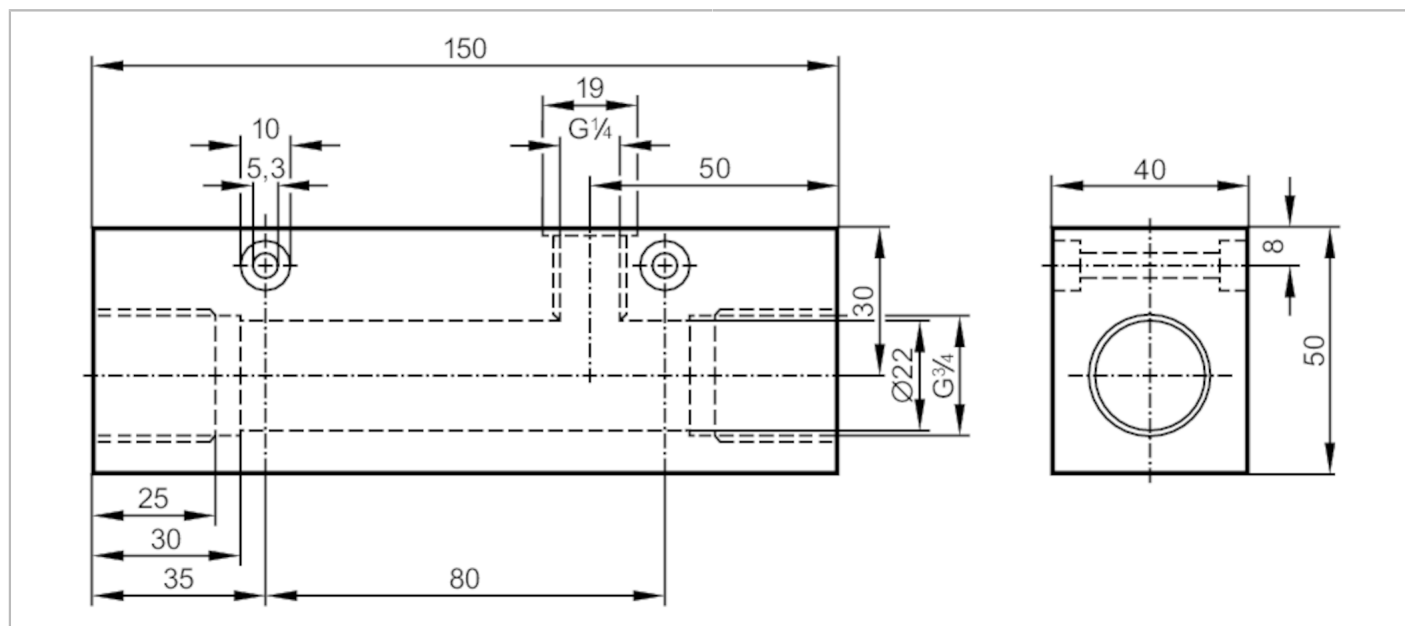

Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz SID, SF5
Átfolyási tartomány [l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); gyári beállítás vízre)
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	300

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	1789,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5
Folyamatcsatlakozás	G 3/4

Tartozékok

Szállított tételek	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Tömítések: 1, U-seal
--------------------	--

Megjegyzések

Megjegyzések	Csak relatív üzemmódban lévő áramlásérzékelővel együtt használható.
Csomagolási egység	1 db