

AC5004




Komponen bagian bawah untuk modul AS-Interface

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5101
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

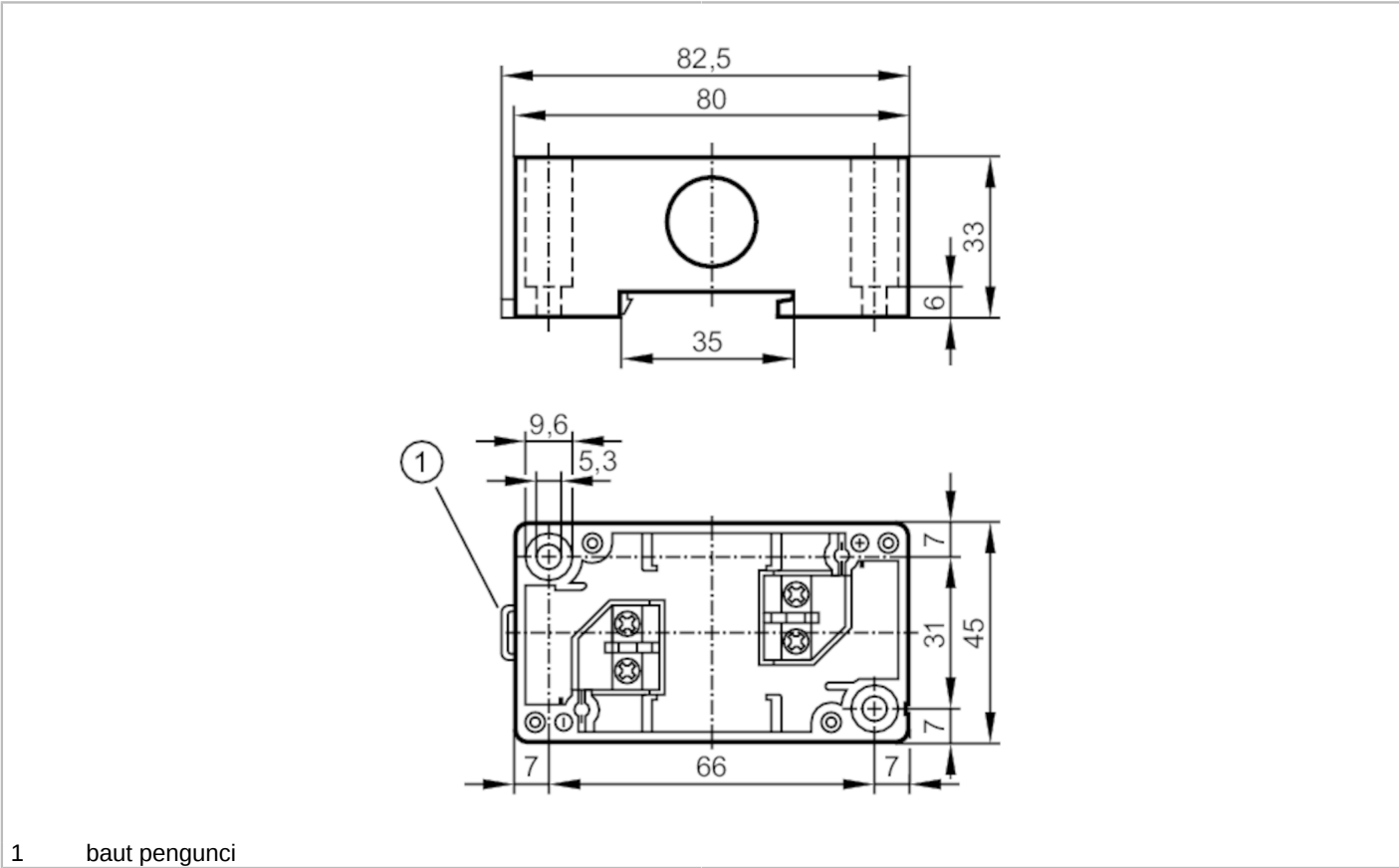

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Peringkat kontak		< 4 A
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65
Data teknis		
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel
Material		PBT
Keterangan		
Keterangan		hingga 4 port kabel koneksi sekrup untuk semua tipe T atau cabang silang
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal sekrup: ...2.5 mm²		