


E3M123



Kabel koneksi

MCI CONNECTION CABLE 3M

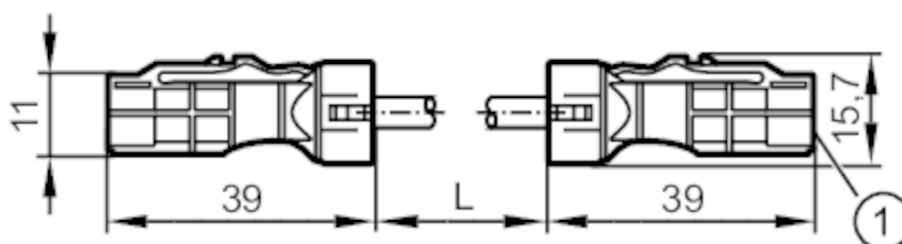

1 MCI



Aplikasi

Fitur khusus

Kesesuaian rantai tarik

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...105

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

116.8

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk pemasangan tetap

≥ 40 mm

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 3 m, TPU, hitam