

E10012




Soket berkabel

SDOAH040PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC811
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

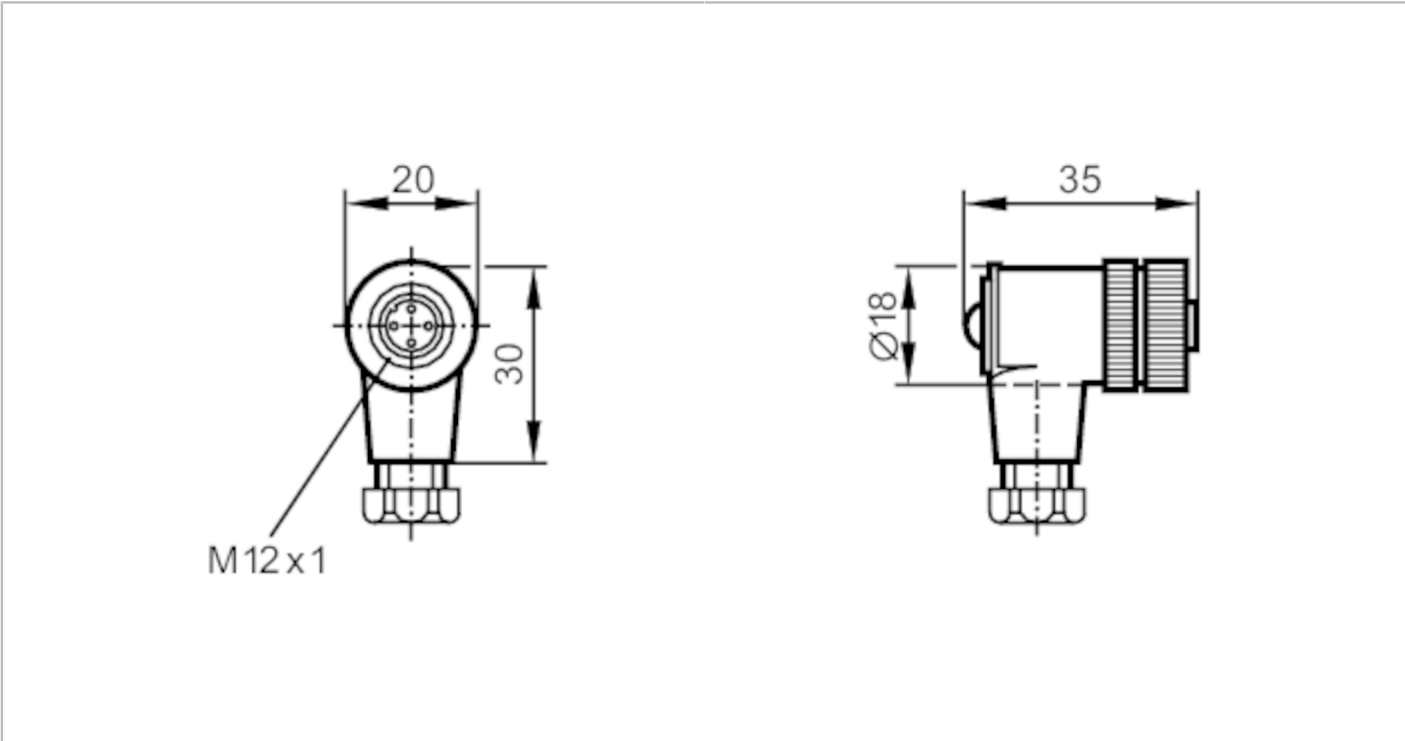

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...55 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	35 x 20 x 30
Material		PBT
Material bodi detakan		PBT
Material mur		PA
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E10012



Soket berkabel

SDOAH040PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA



Koneksi

