

E10260




Colokan berkabel

SSTGH040PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11504

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

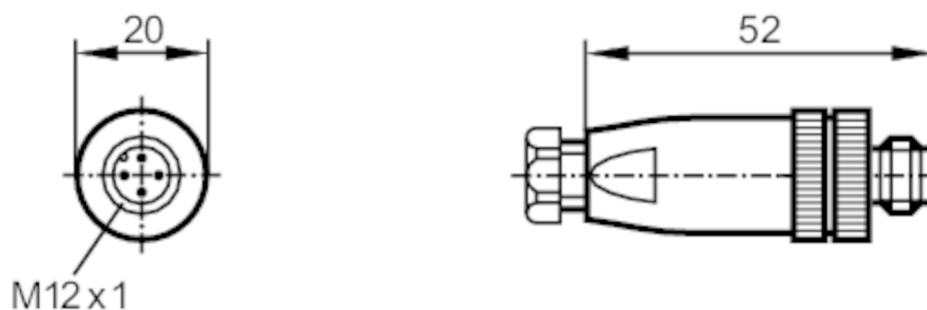

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Material		PBT
----------	--	-----

Material bodi detakan		PBT
-----------------------	--	-----

Material mur		PBT
--------------	--	-----

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10260



Colokan berkabel

SSTGH040PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PBT



Koneksi

