

E10277




Colokan berkabel

SSTGH040MSSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11504

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

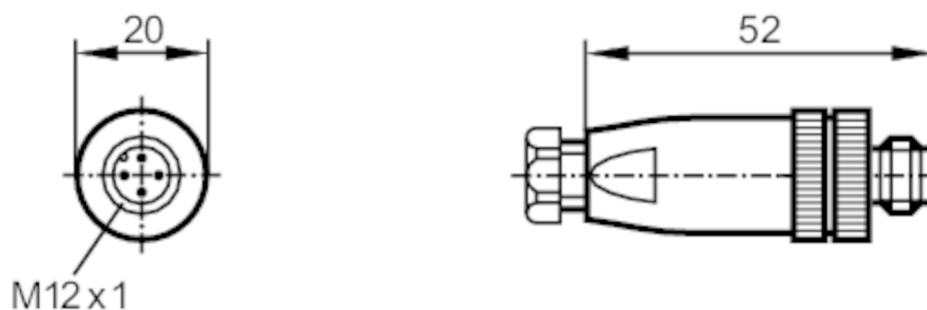

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------------	-----	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Material		PA
----------	--	----

Material bodi detakan		PA
-----------------------	--	----

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E10277



Colokan berkabel

SSTGH040MSSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 4...6 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

