

E11415




Kabel koneksi

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC054
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

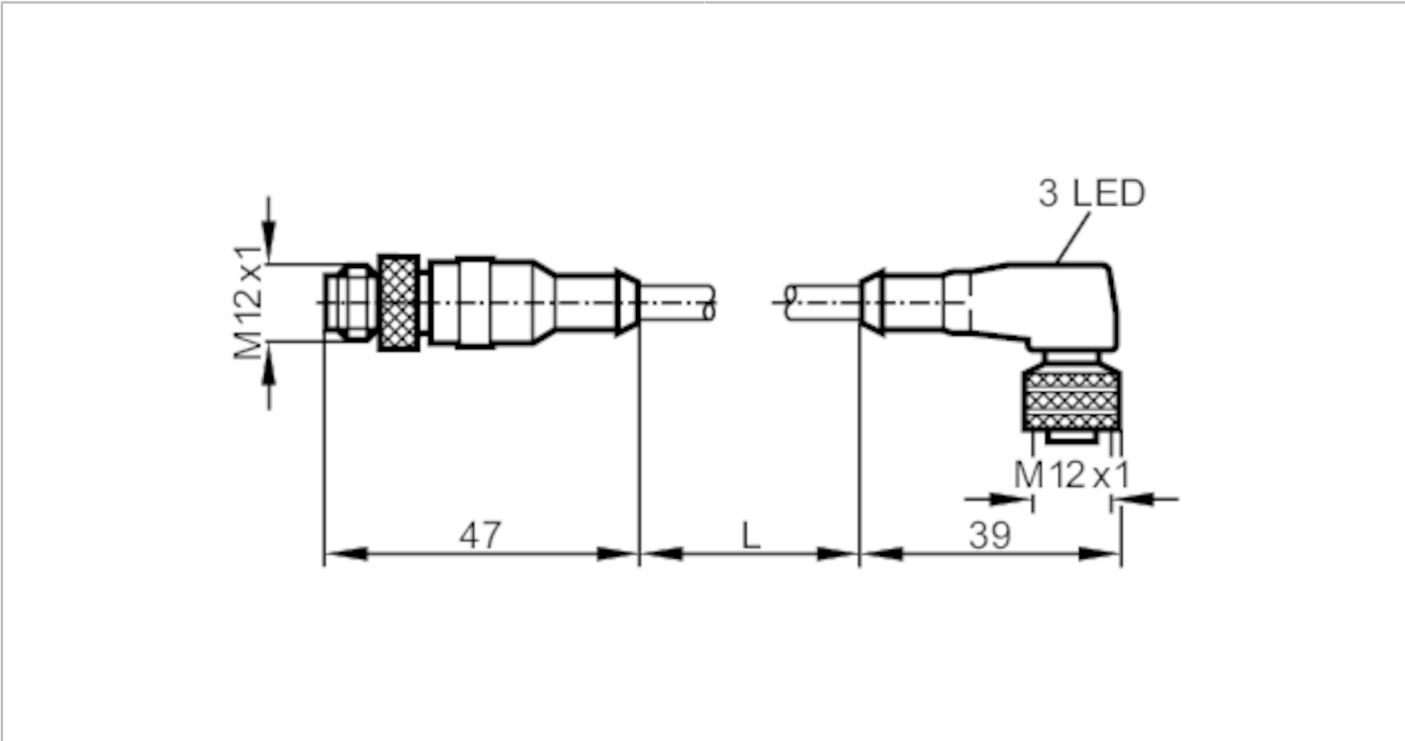

Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Total beban arus maks.	[A]	3
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 68	
Data teknis		
Material	PUR	
Material bodi detakan	PUR	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Kabel koneksi

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 5 m, PUR, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

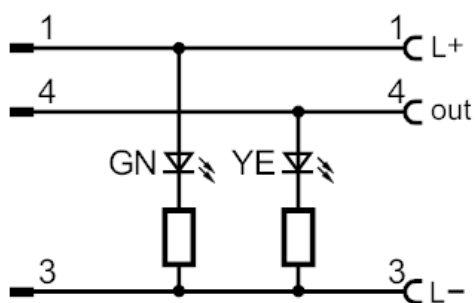Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

