


E11433



Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

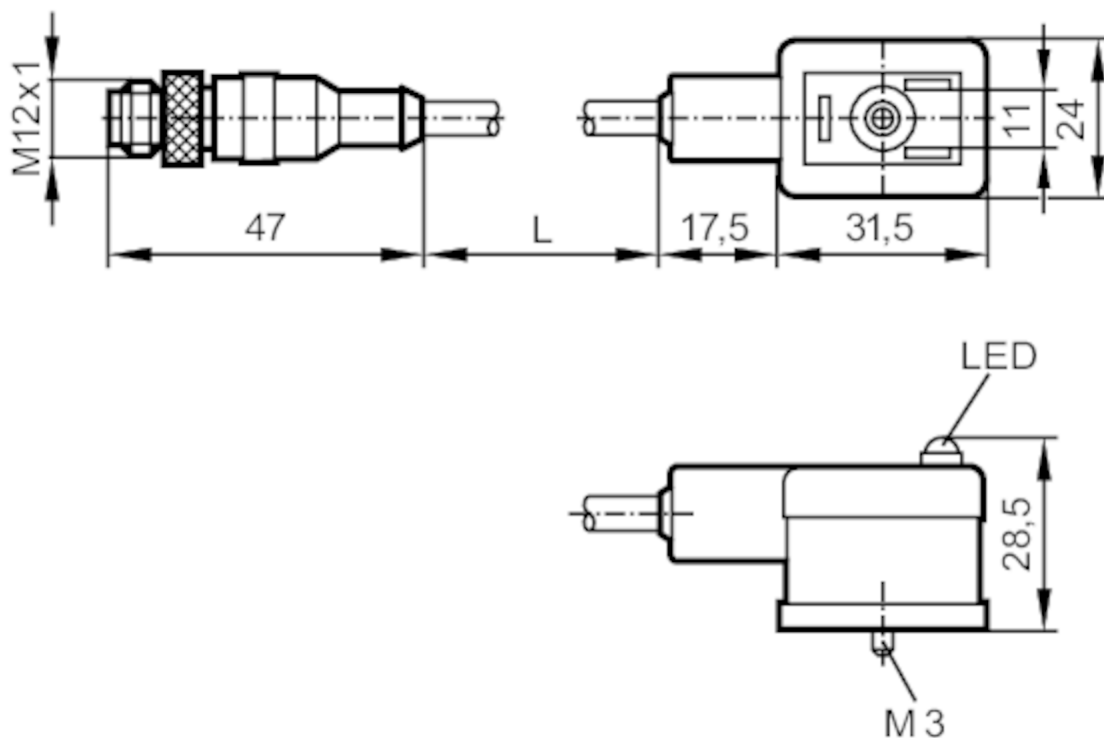

Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	95.1
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	sekrup
	panel untuk pelabelan



Kabel jumper dengan soket katup

VVSAB031MSS0001H03STGH030MSS

 
Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi

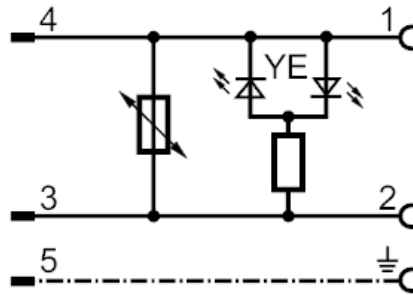

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

