

Kabel koneksi


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC054

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Perhatikan panjang kabel yang berbeda.

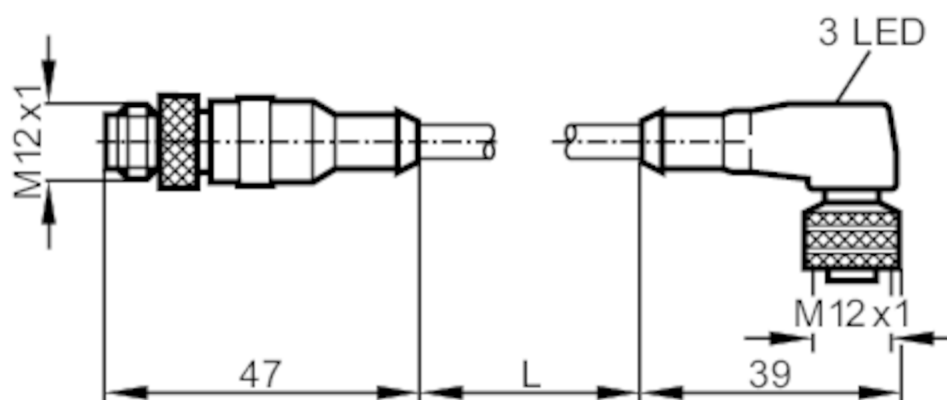

Aplikasi

Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC

Total beban arus maks. [A] 3

Output

Desain kelistrikan PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...80

Perlindungan IP 68

Data teknis

Material PUR

Material bodi detakan PUR

Material mur kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

**Kabel koneksi**

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

