


# E12504



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH120ZDS0015H12

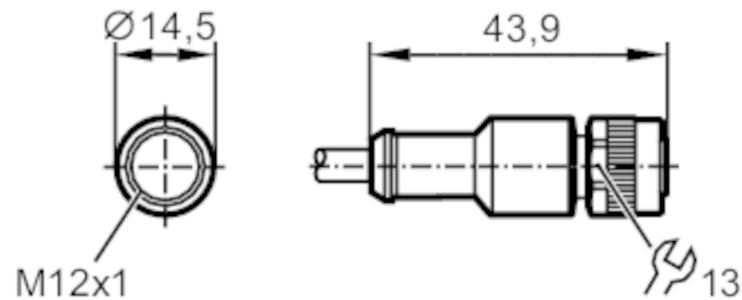

### Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

### Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC/DC |
| Kelas perlindungan         | II         |
| Total beban arus maks. [A] | 1.5        |

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
| Perlindungan      | IP 67    |

### Data teknis

|                         |                                                     |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Berat                   | [g]                                                 | 908.7                                                                                 |
| Material                |                                                     | PUR                                                                                   |
| Material bodi detakan   |                                                     | PUR                                                                                   |
| Material mur            |                                                     | seng tuang                                                                            |
| Kesesuaian rantai tarik |                                                     | ya                                                                                    |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                              |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                              |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|



## Kabel koneksi dengan soket


ADOGH120ZDS0015H12

### Koneksi listrik

Kabel: 15 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

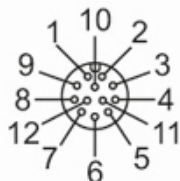

### Koneksi

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|         |                    |
|---------|--------------------|
|         | Warna core :       |
| BK =    | hitam              |
| BN =    | coklat             |
| BU =    | biru               |
| GN =    | hijau              |
| GY =    | abu-abu            |
| GY/PK = | abu-abu/merah muda |
| PK =    | merah muda         |
| RD =    | merah              |
| VT =    | ungu               |
| WH =    | putih              |
| YE =    | kuning             |
| RD/BU = | merah/biru         |