


Set pemasangan untuk katup manual dan katup bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04

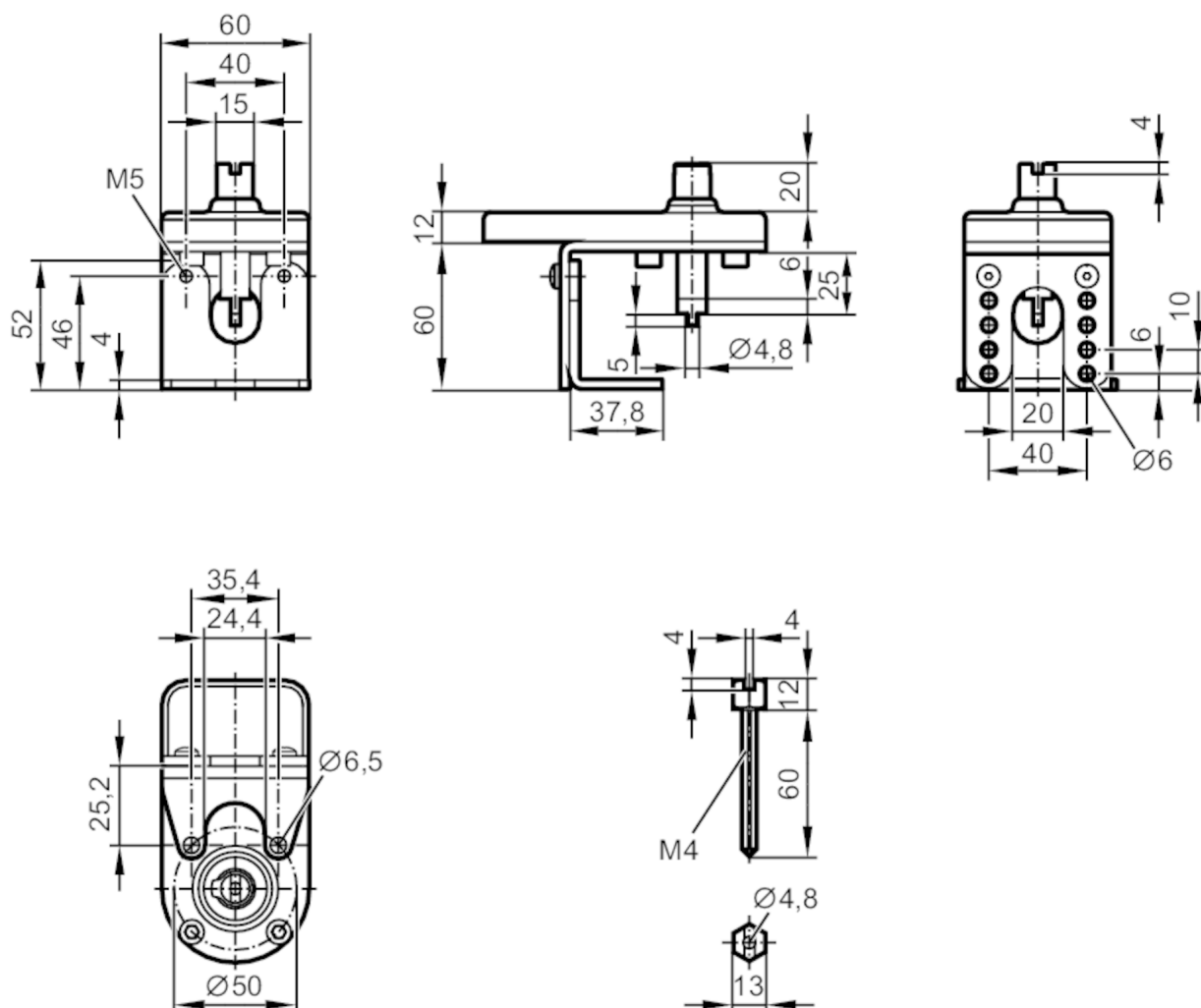

Aplikasi

Desain

untuk berbagai tipe IND, INE

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-30...80

Data teknis

Berat

[g]

470

Diameter flensa atas

[mm]

50

Tipe flensa kepala ISO

F05

Ekstensi poros

M4

Material

Pelat pemasangan: plastik; komponen logam: baja tahan karat (1.4301/304)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah