


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-V-E1/0,3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

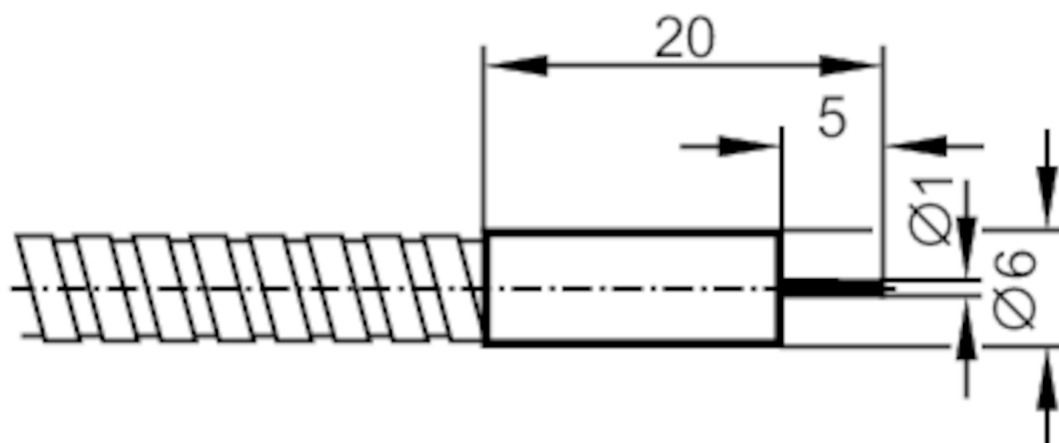

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

1

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

5

Panjang total

[mm]

300; (+5 mm)

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: ABS



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-V-E1/0,3M

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah