


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/7.5M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20573

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

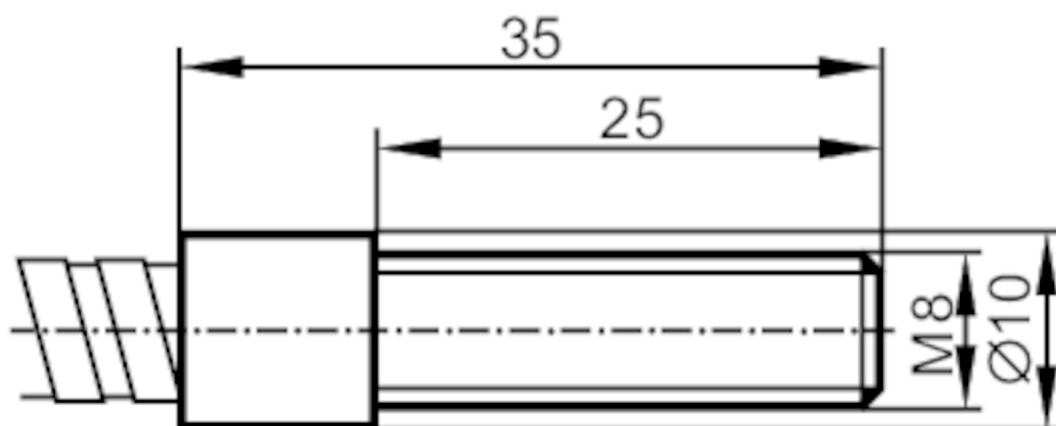

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OIF

OIF

Jangkauan fiber optik [mm] 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian	lurus
Ulir kepala pendeteksian	M8
Panjang total [mm]	7500
Radius pembengkokan min. [mm]	30
Material	Adaptor: PA
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium

E20471



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/7.5M

Material selubung fiber

aluminium

Keterangan

Jumlah paket

1 buah