


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-R4

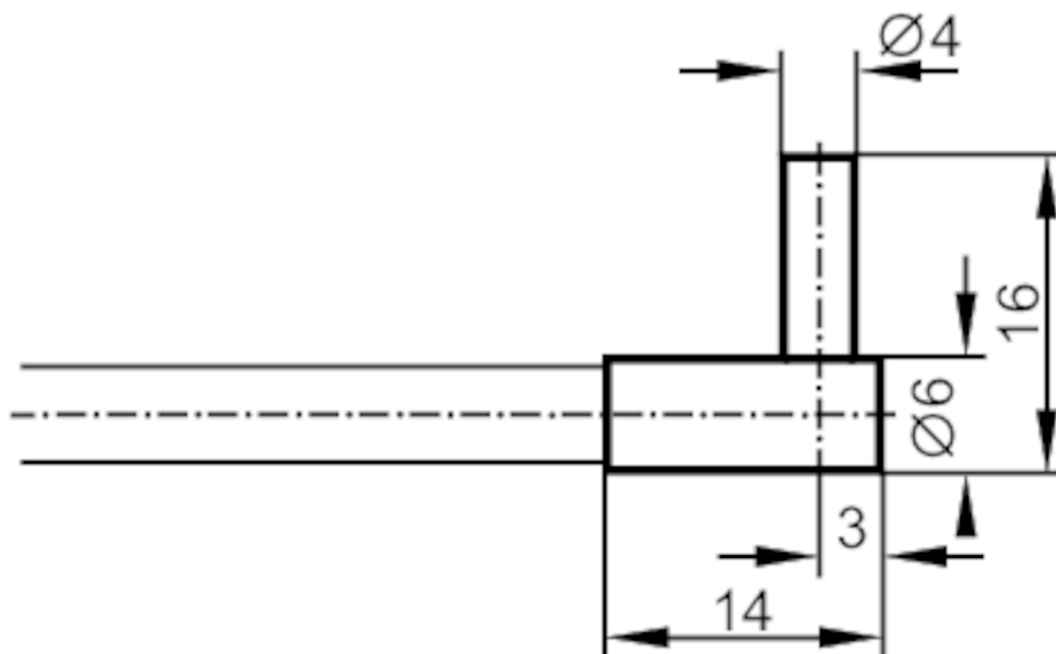

Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	200
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...150
Data teknis		
Berat	[g]	62.5
Versi kepala pendeteksian	bersiku	
Diameter kepala pendeteksian	[mm]	4
Panjang kepala pendeteksian	[mm]	10

E20495



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-R4

Panjang total	[mm]	600
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Susunan fiber		⓪
Material fiber		kaca
Material kepala fiber		baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber		silikon logam
Aksesori		
Item dikirim		E20103
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah