


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-E3/4m

Produk tidak tersedia - entri arsip

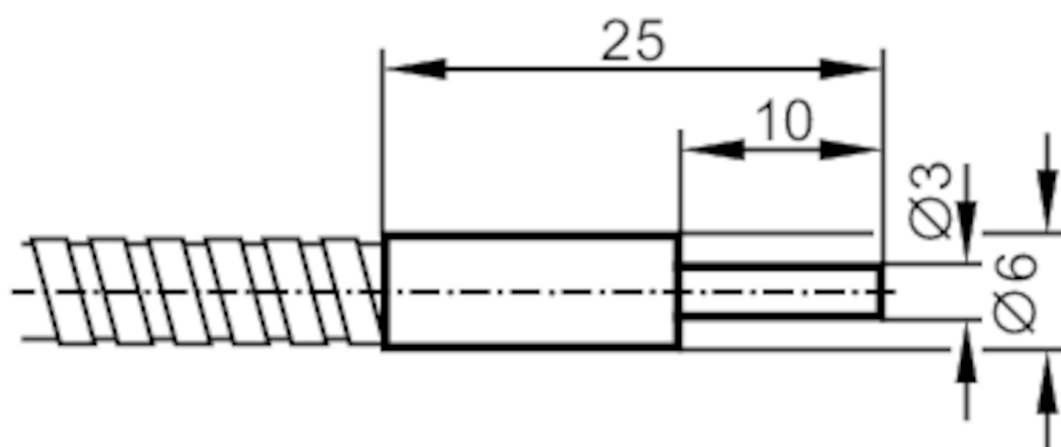

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

51

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang total

[mm]

4000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

aluminium

E20348



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-E3/4m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------