


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-M4/1,5M

Produk tidak tersedia - entri arsip

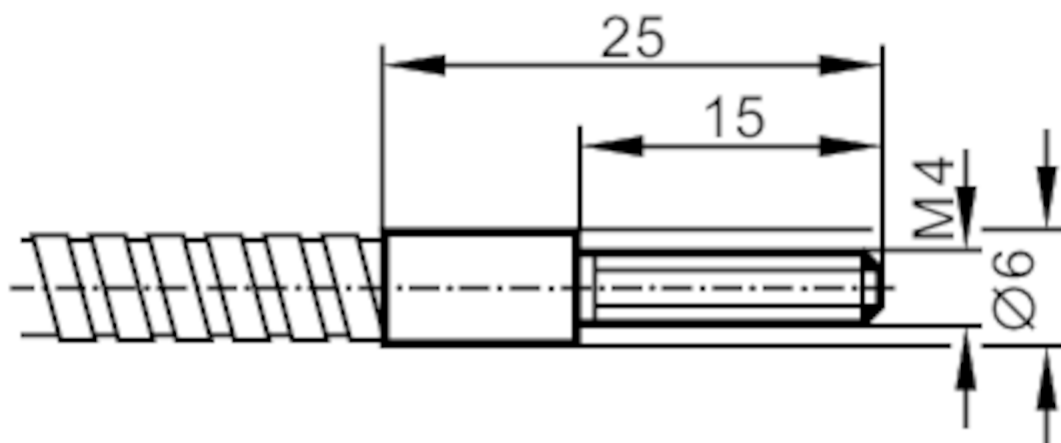

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

108

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

108

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

1500

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: ABS

Material fiber

kaca

E20361



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-M4/1,5M

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah