

Kabel koneksi

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	129.1
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan
	> 5 Mio.
	ketegangan torsional
	± 180 °/m

Kabel koneksi

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

Keterangan

Catatan

Lihat catatan teknis di bagian "Download"

Jumlah paket

1 buah

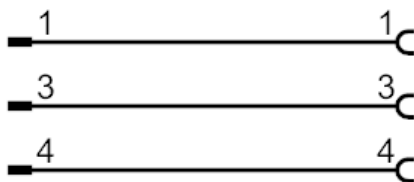
Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 4 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi

**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

