

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040ZDB0002E04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	5...70
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67

Data teknis

Berat [g]	85.8
Dimensi [mm]	15.5 x 15.5 x 45
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH040ZDB0002E04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 4 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

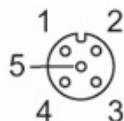

Koneksi

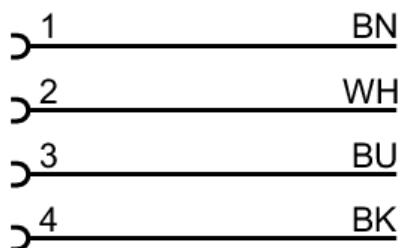

BK = Warna core :
 BN = hitam
 BU = coklat
 WH = biru
 putih