




Sensor retro-reflektif

OIP-HPKG/US/15M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OM5003

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

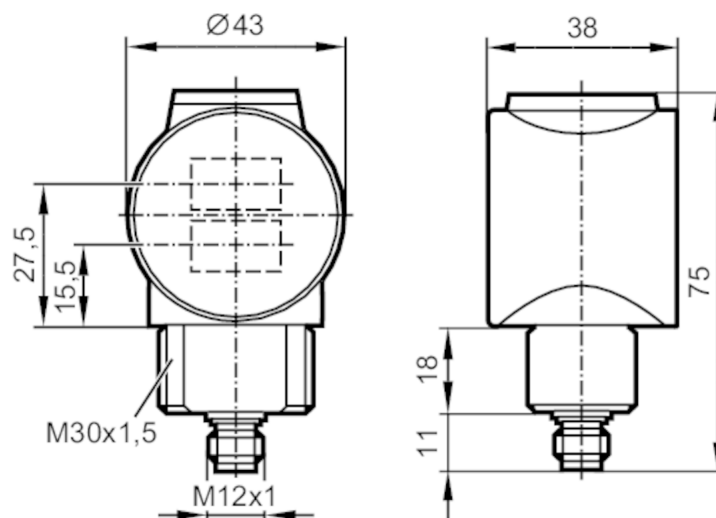transmitter di lensa bawah
receiver di lensa atas

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
-------------	--------------

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	20
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	624

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Sensor retro-reflektif

OIP-HPKG/US/15M

Koneksi


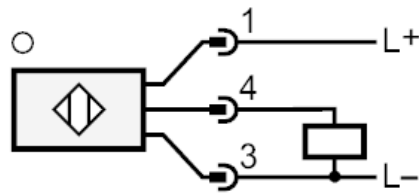


Diagram dan grafik

grafik excess gain

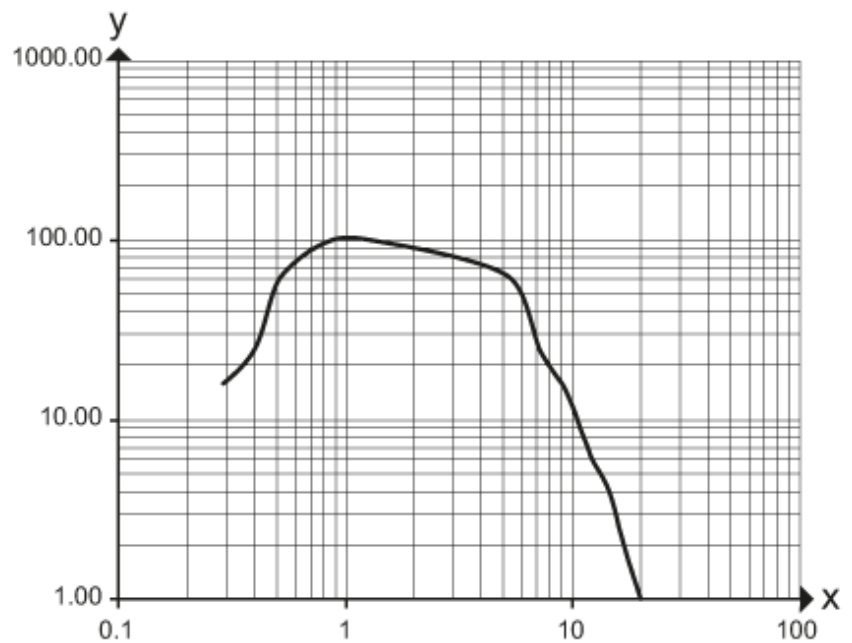

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservfaktor