




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20421

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

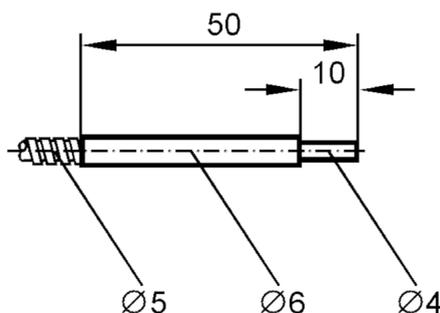

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
------------------------------	------	-----------

Механические данные

Исполнение чувствительной головки		прямой
Длина	[mm]	4000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Расположение оптических волокон		●
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------