


E3M124



Cavo di collegamento

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

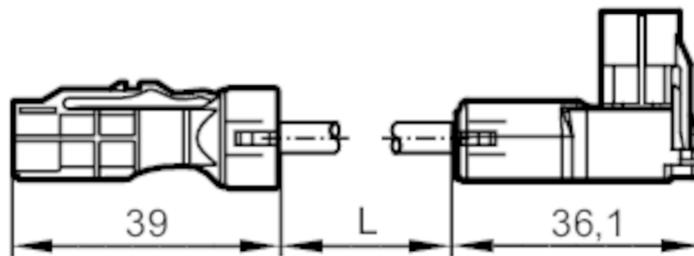

Applicazione

Particolarità Idoneità della catena portacavi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 25 AC / < 60 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...105

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 90,7

Idoneità della catena portacavi si

Idoneità della catena portacavi Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 40 mm

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, TPU, nero