


E3R101



Cavo di collegamento

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

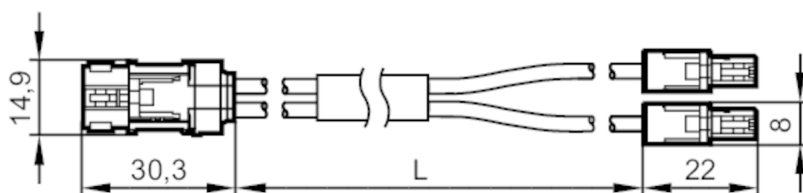

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Damping [dB/m]	1,6
Resistenza interna (Ri) [Ω]	50; ($\pm 3\%$)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [$^{\circ}\text{C}$]	-10...60
Temperatura ambiente mobile [$^{\circ}\text{C}$]	-10...60
Grado di protezione	IP 54

Dati meccanici

Peso [g]	88,307
Raggio di piegatura minimo [mm]	16,5; (semplice; 15 x 3,3 mm min. 10 x diametro del cavo)
Materiali	Corpo: : PBT-GF20

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - telecamera 2D/3D

Connettore: 1 x HFM-Dual, diritto

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, nero, $\varnothing$ 3,3 mm

Collegamento elettrico - Video Processing Unit

Connettore: 2 x HFM-Single, diritto