

# E10012




## Connettore femmina a cablare

SDOAH040PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC811

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

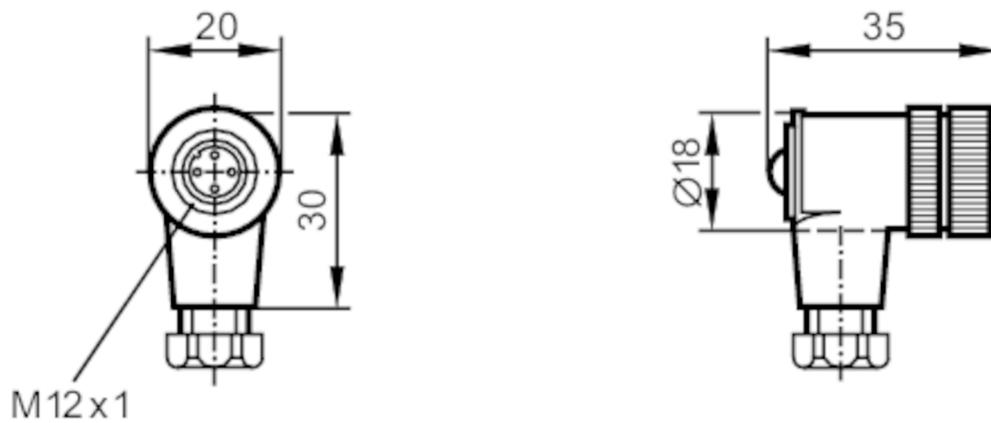

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...55 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 35 x 20 x 30

Materiali PBT

Materiale corpo PBT

Materiale dado PA

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10012



## Connettore femmina a cablare

SDOAH040PLSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA



### Collegamento

