


# E12508



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

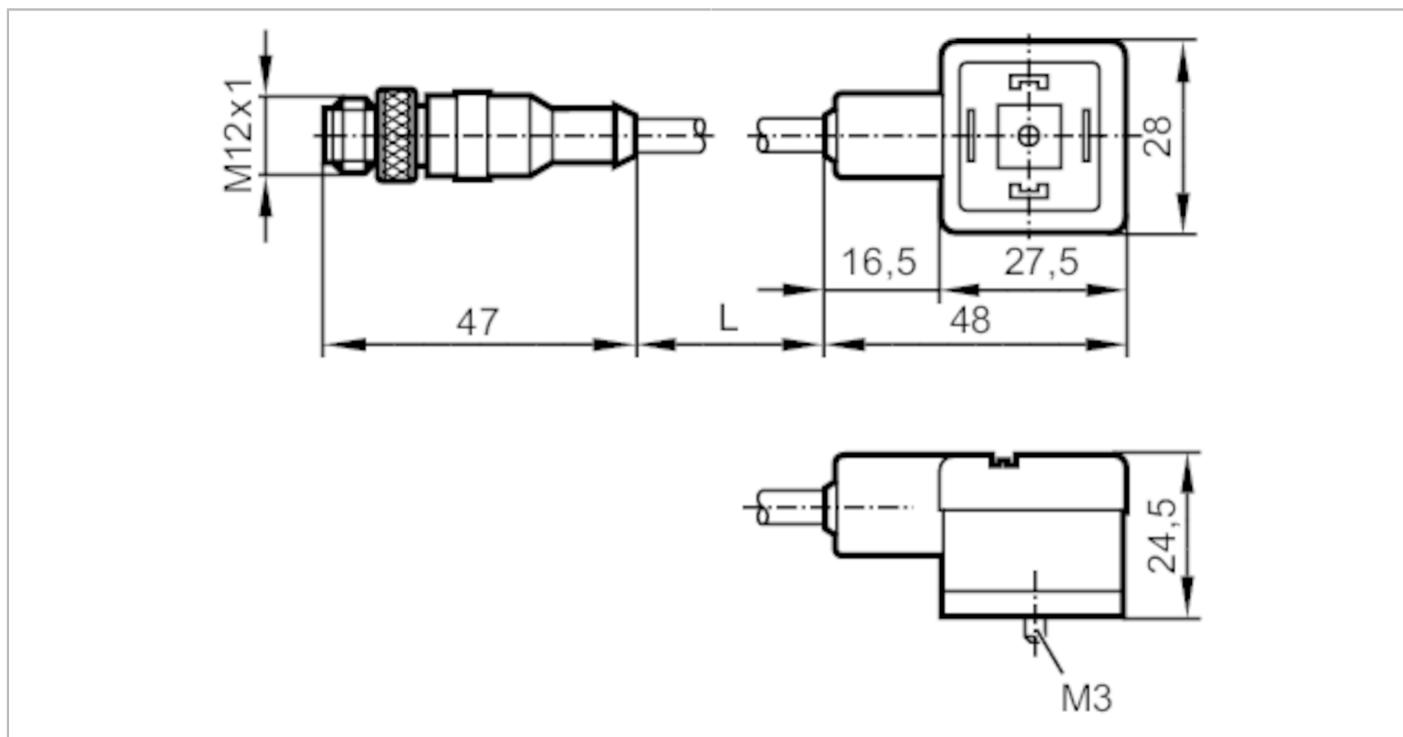

Applicazione	
Applicazione	NAMUR
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 15 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	52
Materiali	TPU; PUR
Materiale corpo	TPU / PUR
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Accessori	
Fornitura	vite Etichetta
Osservazioni	
Osservazioni	Con utilizzo in zona 0, gruppo IIB o IIC, l'operatore deve evitare intense cariche elettrostatiche sui connettori femmina.
Quantità	1 pezzo

# E12508




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

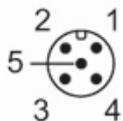

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, blu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
 
### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

