


# E18064



## Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB030VAS0006E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

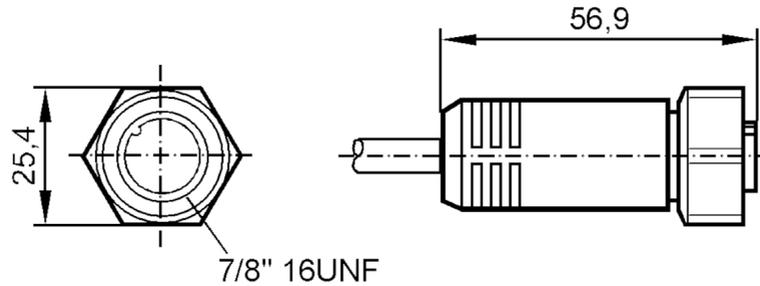

### Applicazione

Particolarità: contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]: < 300 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -20...105

Grado di protezione: IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]: 571,526

Materiali: PVC

Materiale corpo: PVC

Materiale dado: 1.4404 (AISI 316L)

### Osservazioni

Quantità: 1 pezzo

# E18064



## Cavo di collegamento con connettore femmina

 
AD0GB030VAS0006E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 6 m, PVC, grigio; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



### Collegamento

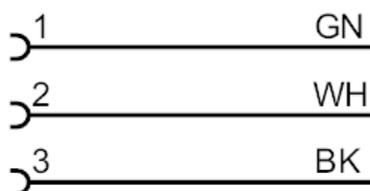

Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
GN = verde  
WH = bianco