


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/0,29M

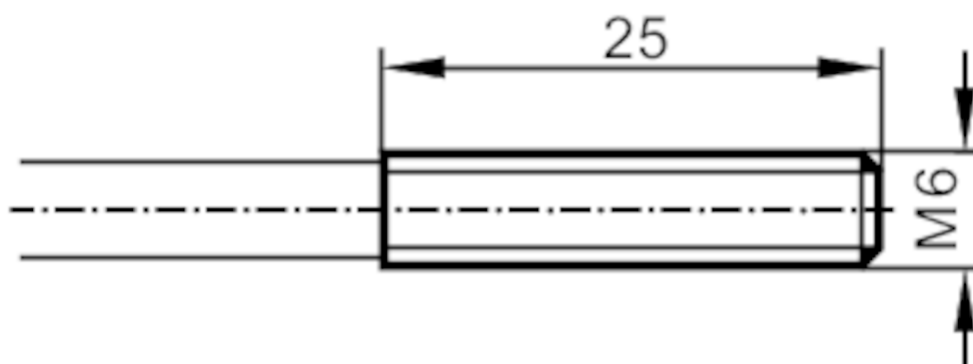

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

200

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

36,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

25

Lunghezza totale

[mm]

290; (+20 mm)

E20423



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/0,29M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo