

E20271




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20272

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

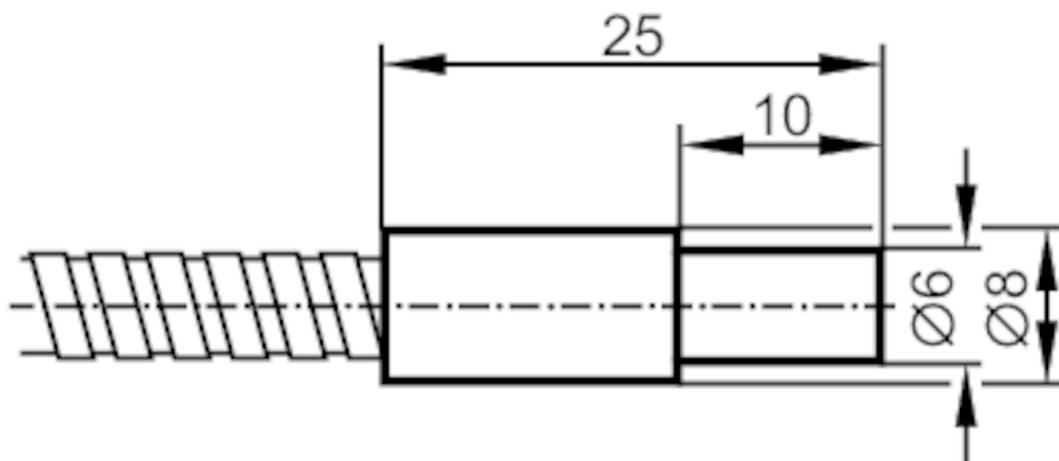

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

6

Lunghezza totale

[mm]

1000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

E20271



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/1M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo