




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/3m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

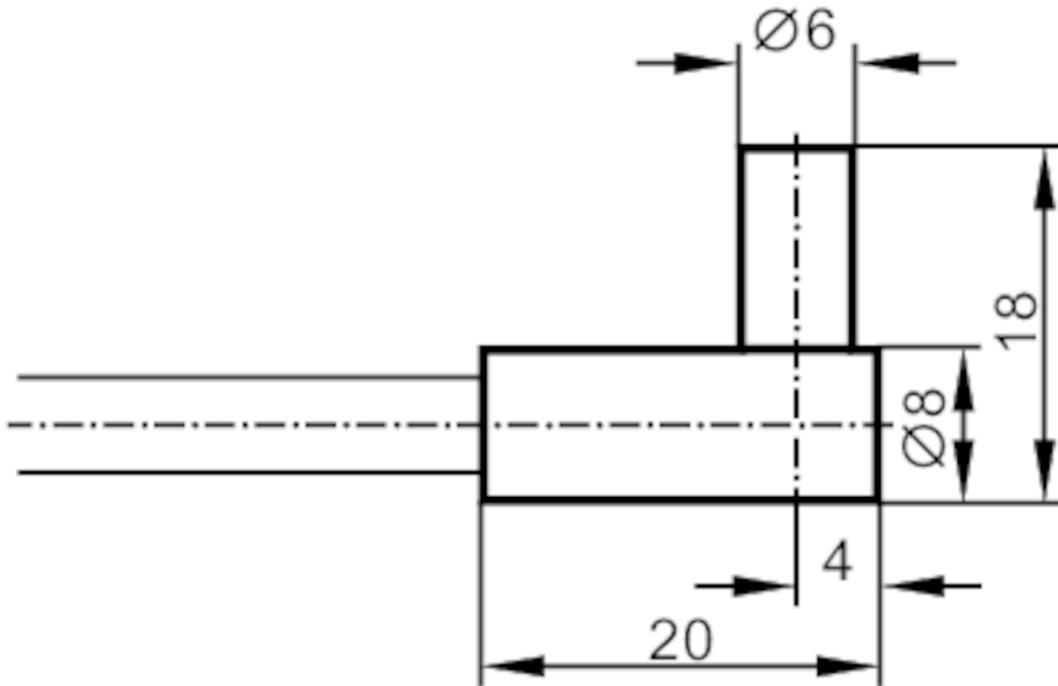

Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF

OIF

Copertura fibre ottiche [mm] 192

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Dati meccanici

Versione sonda ad angolo

Lunghezza totale [mm] 3000

Raggio di piegatura minimo [mm] 30

Materiali Adattatore: PA

Materiale fibra ottica vetro

Materiale delle testine della fibra ottica alluminio

Materiale rivestimento della fibra ottica PVC

E20331



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/3m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo