




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

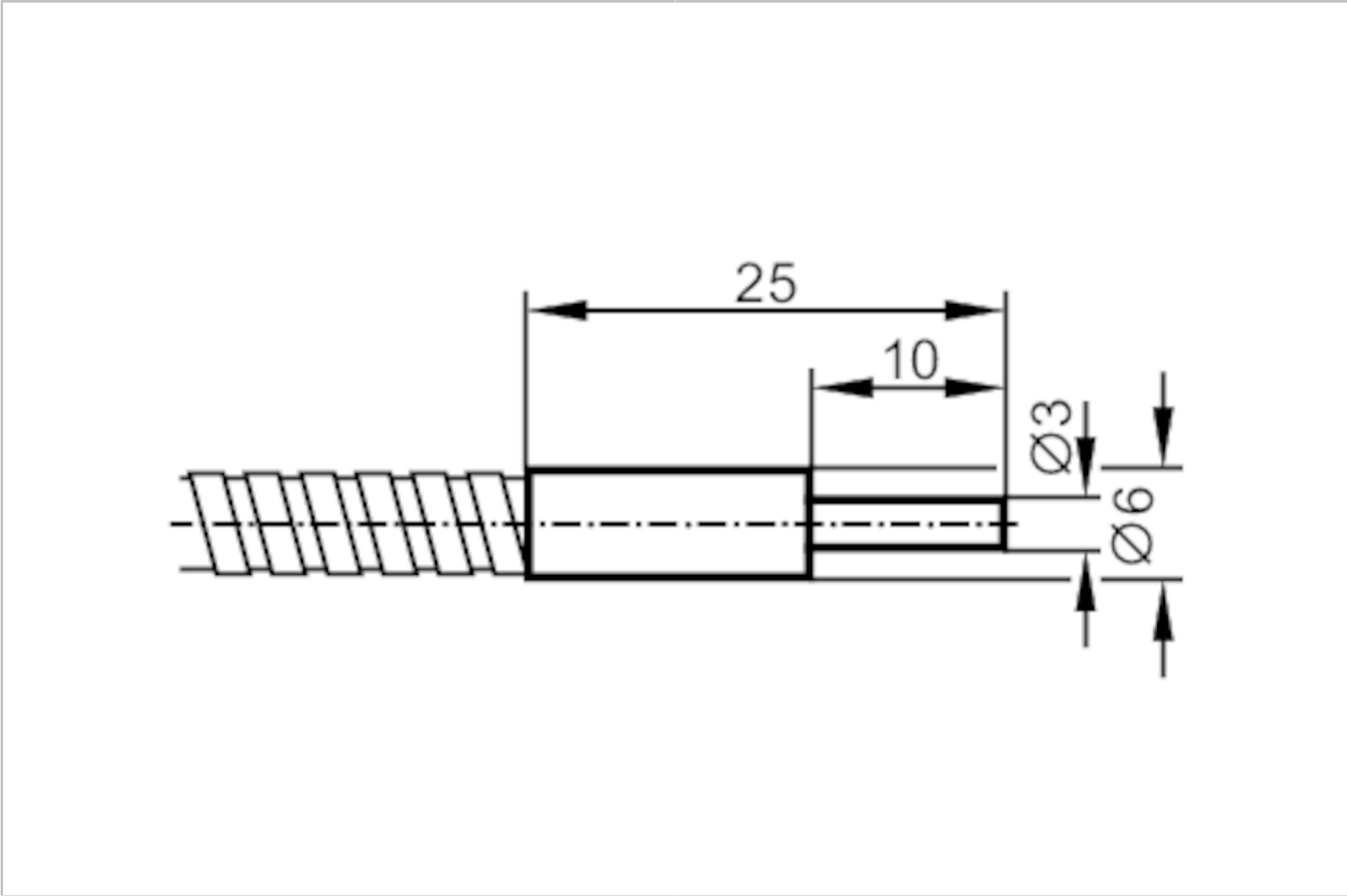

Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento	
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
OIF	
Copertura fibre ottiche [mm]	51
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dati meccanici	
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza totale [mm]	4000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

E20348



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/4m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo