


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-M4/1,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

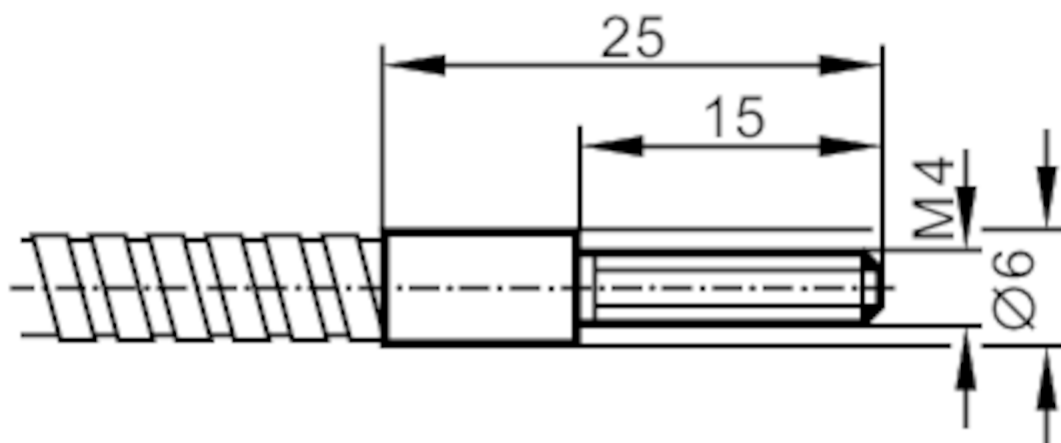

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

108

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

108

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M4

Lunghezza sonda

[mm]

15

Lunghezza totale

[mm]

1500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiali

Adattatore: ABS

Materiale fibra ottica

vetro

E20361



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo