




AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

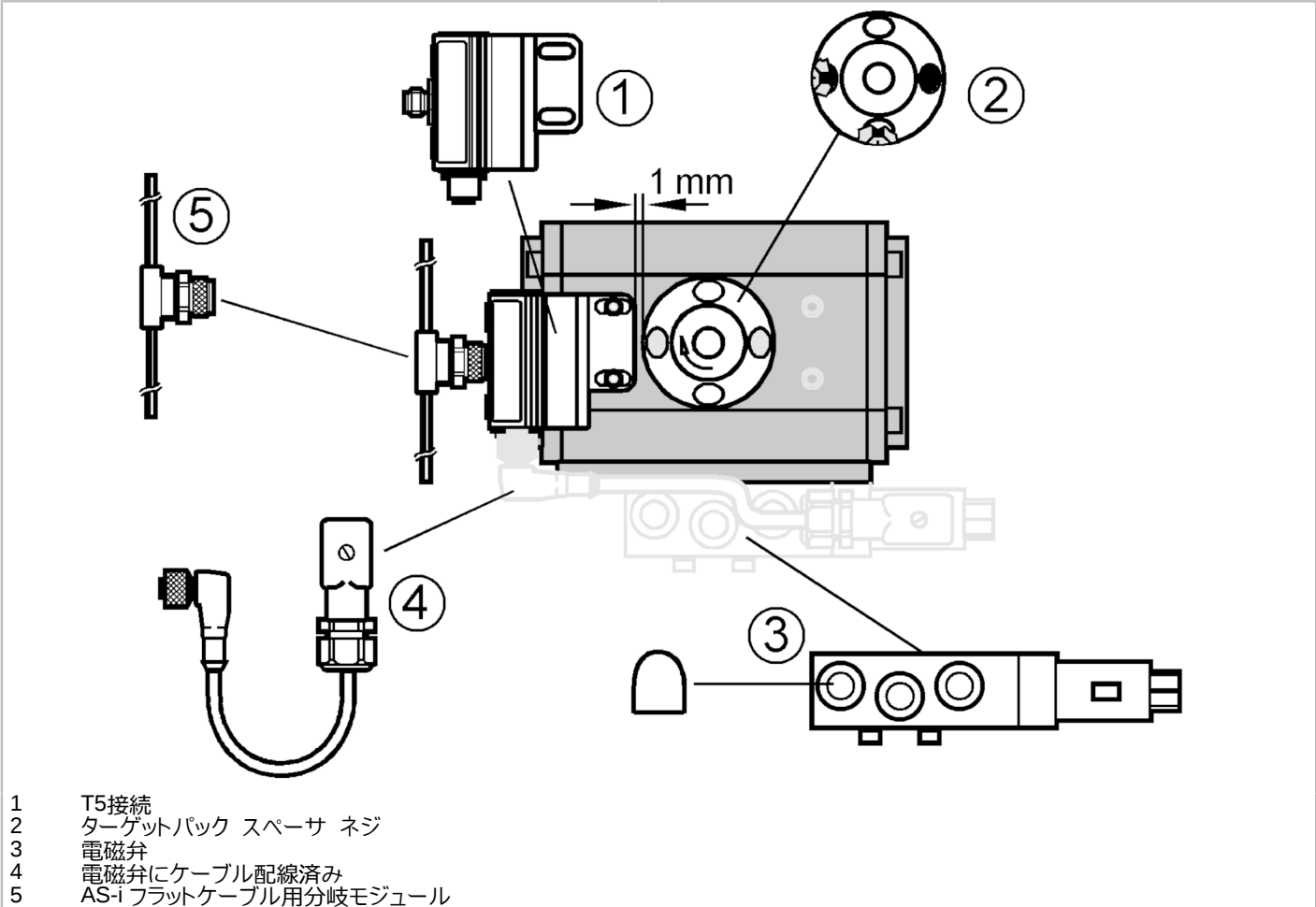

製品特性		
出力機能		PNP
定格検出距離	[mm]	4
電氣的仕様		
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	160
使用電源電圧範囲 (AUX) DC	[V]	26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 1
入力		
デジタル入力		2
出力		
デジタル出力		1
出力機能		PNP
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
AS-i プロファイル		S-7.A.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7



AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

ID コード	[hex]	A.E
--------	-------	-----


機械的仕様		
重量	[g]	900.95
取付け		埋込み不可
ホール間隔	[mm]	130
バルブドライブ軸長	[mm]	30

アクセサリ		
付属品	デュアルセンサ アクチュエータのフィードバック用: 1, AC2316	
	ターゲットパック: 1, E17328	
	電磁弁: 1, Bürkert 428623	
	消音装置: 2, 780780N	
	フラットケーブルピックアップコネクタ: 1, E75471	
	中間ケーブル: 1, E10845	

備考		
梱包数		1 個


電気接続

電気接続 - ソケット

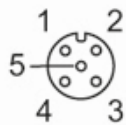

出力		
3	補助電源 -	
4	スイッチング出力 1 +	

 電気接続 - プラグ



接続

接続

1	AS-i +
3	AS-i -