




AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

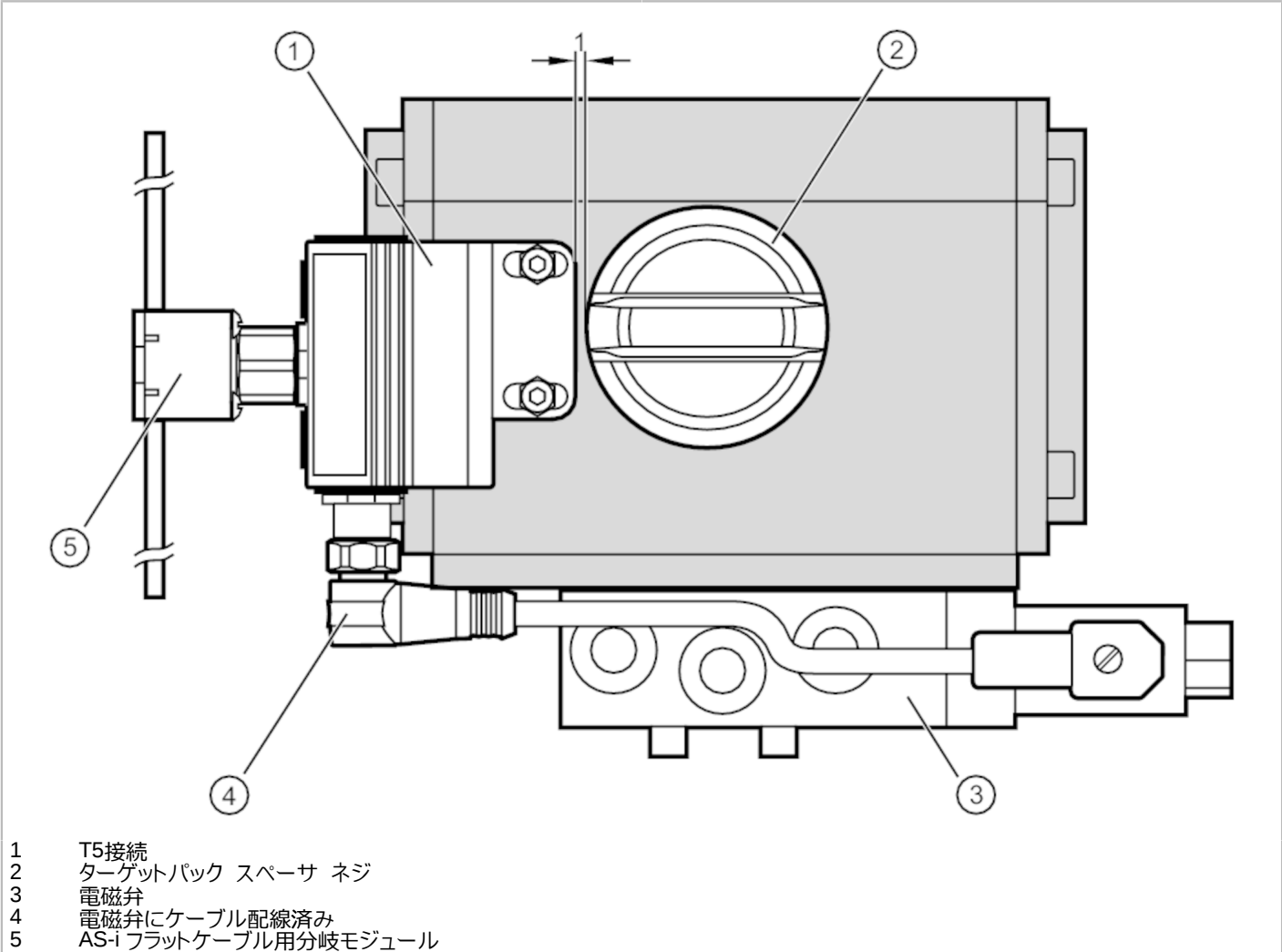

製品特性		
出力機能		PNP
定格検出距離	[mm]	4
電氣的仕様		
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	160
使用電源電圧範囲 (AUX) DC	[V]	26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 1
入力		
デジタル入力		2
出力		
デジタル出力		1
出力機能		PNP
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1



AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

AS-i プロファイル		S-7.A.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	A.E

機械的仕様

重量	[g]	1056.5
取付け		埋込み不可
ホール間隔	[mm]	80
バルブドライブ軸長	[mm]	20

アクセサリ


付属品	デュアルセンサ アクチュエータのフィードバック用; 1, AC2316
	ターゲットバック; 1, E12517
	スパーサ; 1, E12526
	フラットケーブルピックアップコネクタ; 1, E75471
	電磁弁; 1, Norgren Herion 2623079303602400
	消音装置; 2, 0014600
	中間ケーブル; 1, E10817

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

電気接続 - ソケット

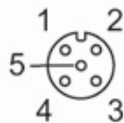

出力

3	補助電源 -
4	スイッチング出力 1 +

電気接続 - プラグ



接続

接続

1	AS-i +
3	AS-i -