




AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

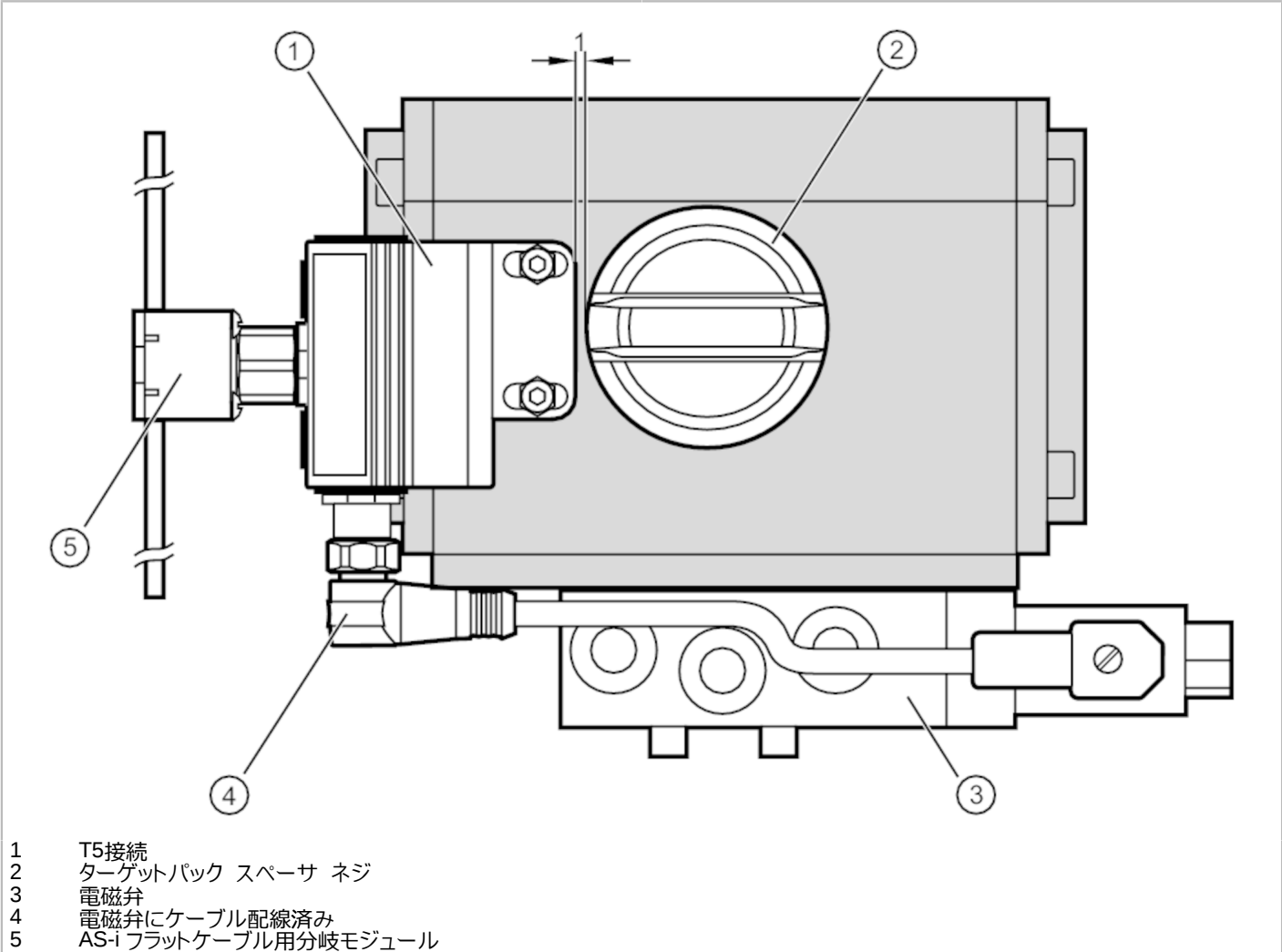

- 1 T5接続
- 2 ターゲットパック スペース ナジ
- 3 電磁弁
- 4 電磁弁にケーブル配線済み
- 5 AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

製品特性	
出力機能	PNP
定格検出距離 [mm]	4
電氣的仕様	
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	160
使用電源電圧範囲 (AUX) DC [V]	26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 1
入力	
デジタル入力	2
出力	
デジタル出力	1
出力機能	PNP
監視範囲	
定格検出距離 [mm]	4
AS-i仕様	
AS-i バージョン	2.1



AS-iオートメーションセット クォーターターン式空圧アクチュエータ用

Added Value package AS-i T5

AS-i プロファイル		S-7.A.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	A.E

機械的仕様

重量	[g]	1098.5
取付け		埋込み不可
ホール間隔	[mm]	130
バルブドライブ軸長	[mm]	30

アクセサリ


付属品	デュアルセンサ アクチュエータのフィードバック用: 1, AC2316
	ターゲットパック: 1, E17328
	フラットケーブルピックアップコネクタ: 1, E75471
	電磁弁: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	消音装置: 2, 0014600
	中間ケーブル: 1, E10818

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

電気接続 - ソケット

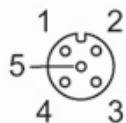

出力

3	補助電源 -
4	スイッチング出力 1 +

電気接続 - プラグ



接続

接続

1	AS-i +
3	AS-i -