

AC1004




AS-i PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1334

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

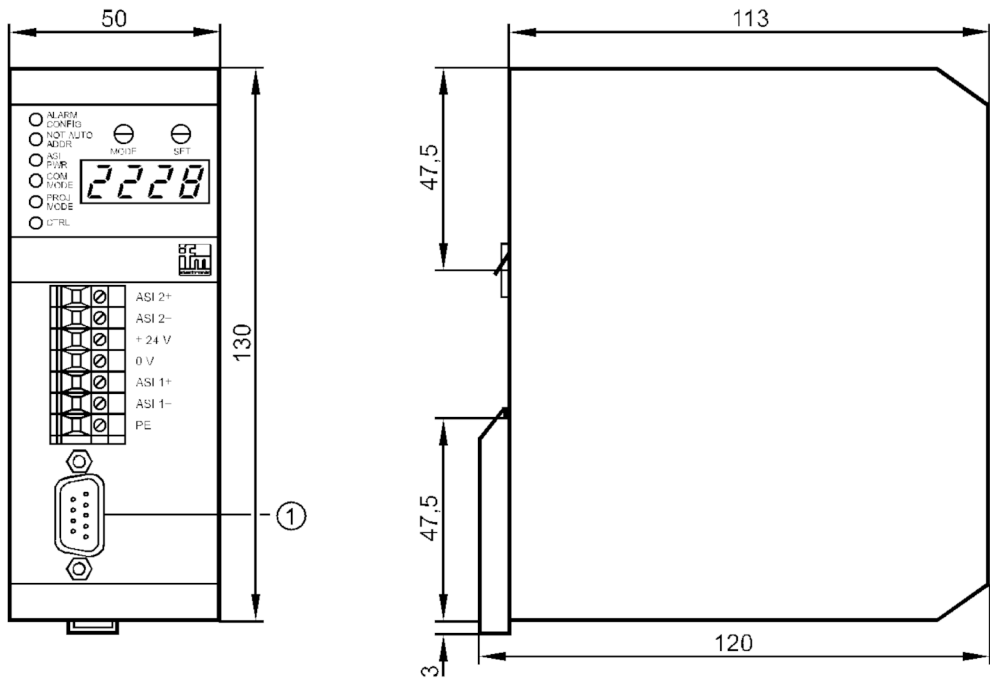

1 シリアルインターフェース RS232C



アプリケーション

アプリケーション

信号前処理用ミニコントローラ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 22～30, (DC 24 ; PELV電源)
絶縁等級	[V]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
消費電力	[VA]	10
電氣的に分離		有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

インターフェース

通信インターフェース	RS232
------------	-------

RS232

RS-232	1
伝送レート	4800...62400 Baud
コネクタのタイプ	SUB-D
使用タイプ	プログラミング

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～60
--------	------	------

AC1004



AS-i PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20

試験 / 認証

衝撃耐性 / 振動耐性		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------	--	---------------------------------

AS-i仕様

AS-iマスタプロファイル		M1
AS-i 認証		22502

機械的仕様

外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム

ディスプレイ / パーツ

表示	自己診断機能	2 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ネジ端子: 7 x

接続

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE