


AC1007



AS-i PLC

Contr 1MSTR 1RS485

廃止品 - 参考資料

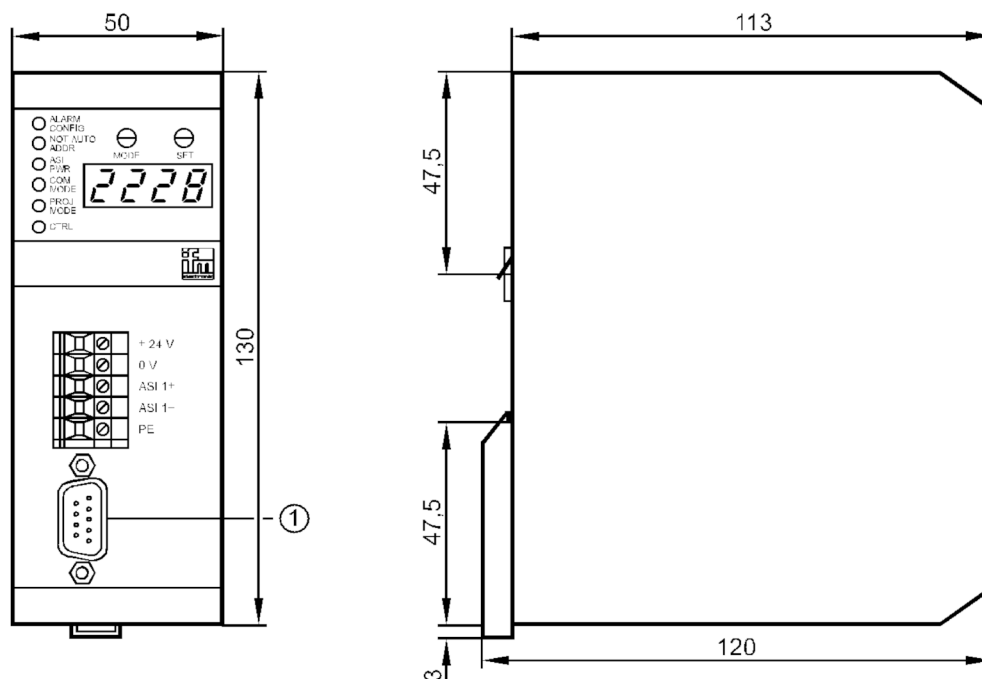

1 シリアルインターフェース RS485



アプリケーション

アプリケーション

信号前処理用ミニコントローラ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 22~30, (DC 24 ; PELV電源)
絶縁等級	[V]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
消費電力	[VA]	10
電氣的に分離		有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

インターフェース

RS232

伝送レート	4800...62400 Baud
コネクタのタイプ	SUB-D

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~60
保存温度	[°C]	-20~70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20

試験 / 認証

衝撃耐性 / 振動耐性	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------	---------------------------------



AS-i PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i仕様		
AS-iマスタプロファイル	M1	
AS-i 認証	22503	
機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
材質	アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ		
表示	自己診断機能	2 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ネジ端子: 5 x		
接続		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE