


AC1012



AS-i PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

廃止品 - 参考資料

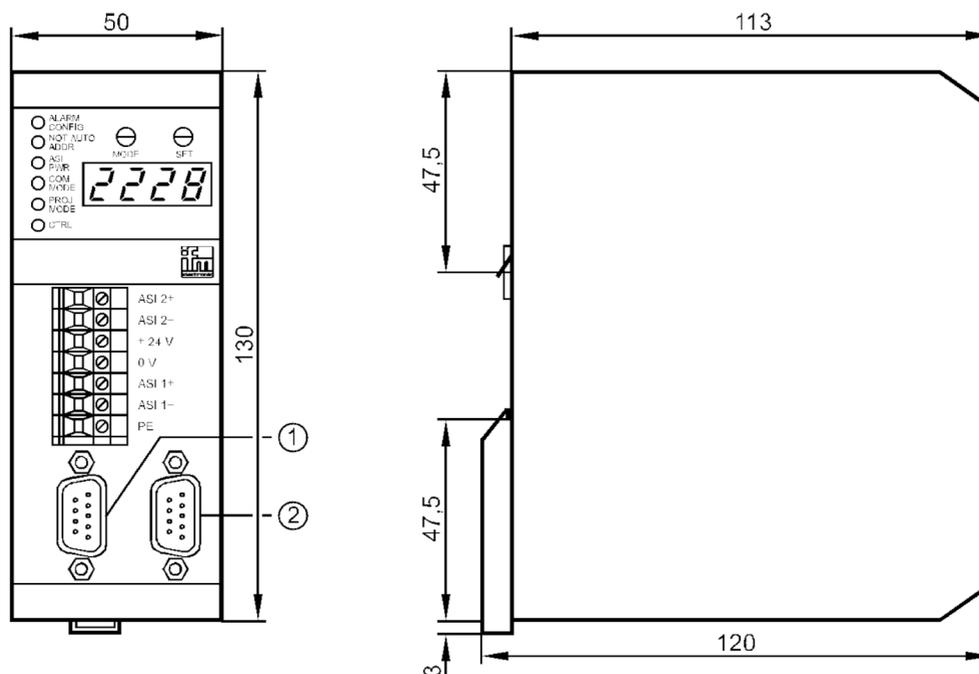

- 1 プログラミングインターフェース RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



アプリケーション

アプリケーション

信号前処理用ミニコントローラ

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 22~30, (DC 24 ; PELV電源)
絶縁等級	[V]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
電気的に分離		有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

インターフェース

通信インターフェース	RS232
------------	-------

RS232

RS-232	1
伝送レート	4800...62400 Baud
コネクタのタイプ	SUB-D
使用タイプ	プログラミング

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~60
保存温度	[°C]	-20~70
保護構造		IP 20

AC1012



AS-i PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

試験 / 認証		
衝撃耐性 / 振動耐性		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i仕様		
AS-iマスタプロファイル		M1
AS-i 認証		22505
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	自己診断機能	2 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ネジ端子: 7 x		
接続		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE