


AC1146



AS-i チューナー

AS-i Tuner IP67

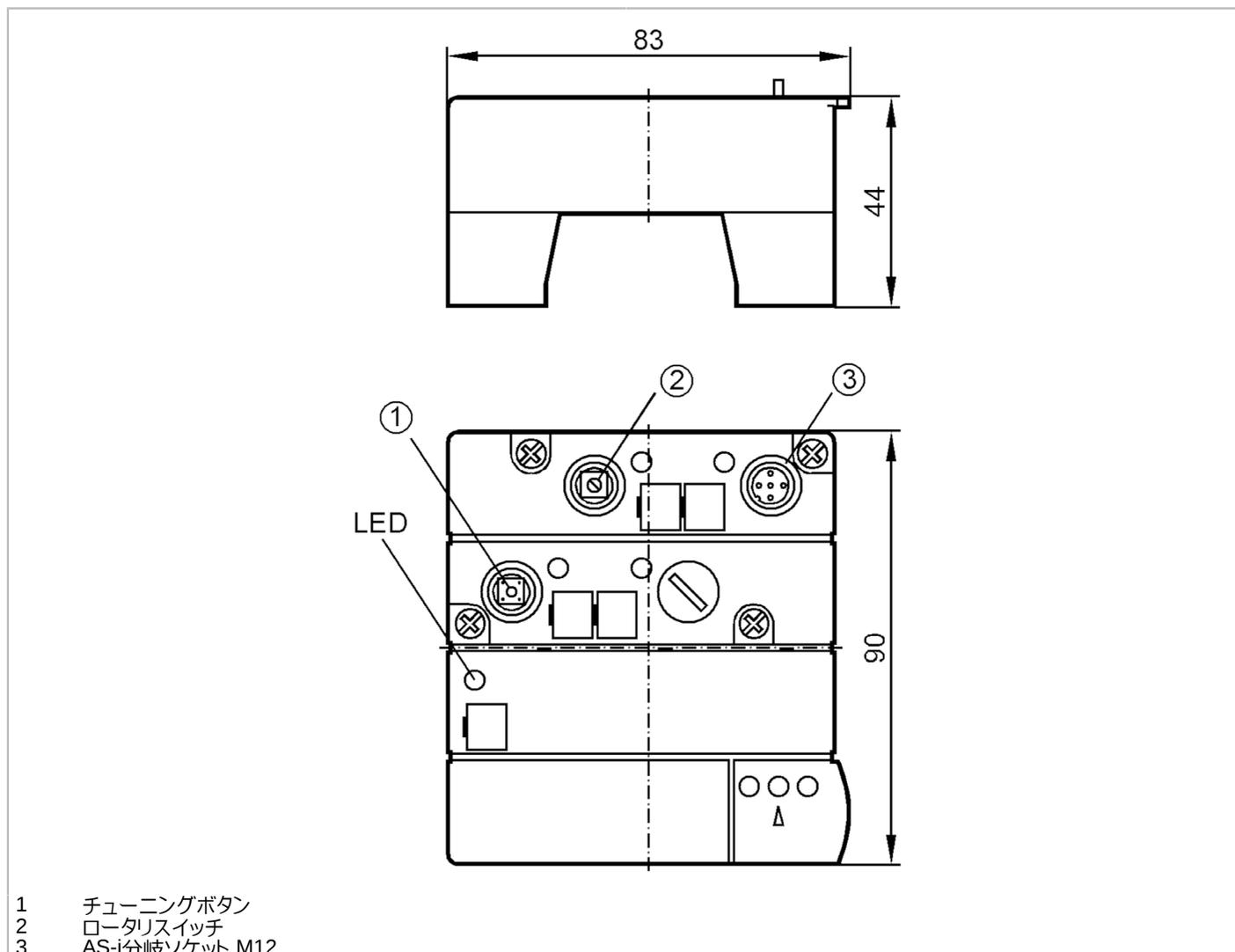

- 1 チューニングボタン
- 2 ロータリスイッチ
- 3 AS-i分岐ソケット M12




| アプリケーション | |
|----------------|---------------|
| アプリケーション | AS-i 用診断ツール |
| 電氣的仕様 | |
| 定格電圧 (DC) | [V] 26.5~31.6 |
| 消費電流 (AS-i 電源) | [mA] 60 |
| 逆接続保護 | 有 |
| 電源低下監視 | 有 |
| 使用環境条件 | |
| 使用周囲温度 | [°C] 0~55 |
| 保護構造 | IP 67 |
| 試験 / 認証 | |
| MTTF | [年] 140 |
| 機械的仕様 | |
| 重量 | [g] 199.2 |
| 材質 | PBT |

AC1146



AS-i チューナー

AS-i Tuner IP67
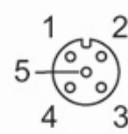
| ディスプレイ/パーツ | | |
|--|---|---------|
| 表示 | 動作 | LED, 緑 |
| | 警告 | LED, 黄色 |
| | エラー | LED, 赤 |
| アクセサリ | | |
| アクセサリ (別売り) | ベース; AC5000 | |
| 備考 | | |
| 備考 | アドレス設定不要 AS-i 分岐ソケットの出力開閉電流: 最大 1A | |
| 梱包数 | 1 個 | |
| 認証 | AS-i マスタ/コントローラ類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。 | |
| 電気接続 | | |
| フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK: | | |
| コネクタ式: M12, コーディング: A | | |
|  | | |
| 1 | AS-i分岐ソケット M12 | |
| 3 | AS-i + | |
| 3 | AS-i - | |