


AC1150



AS-i インバータ

2DI RS485 SEW CCT

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

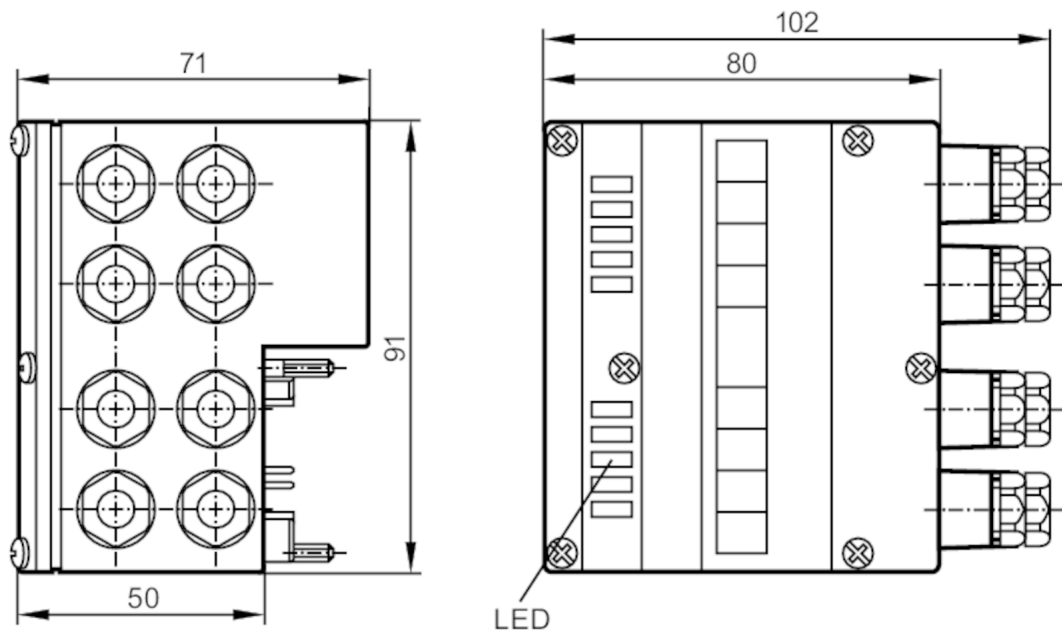

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
逆接続保護		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2
-----------	-----------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AUX
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 26
入力電流 High	[mA] > 5
入力電流 Low	[mA] < 1

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] 0～55
保護構造	IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AC1150



AS-i インバータ

2DI RS485 SEW CCT

AS-i仕様						
AS-iマスタプロフィール		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-7.F				
I/O コンフィグレーション	[hex]	7				
ID コード	[hex]	F				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		機能	モータ 停止/駆動	エラーメッセージ	入力1	入力2
機械的仕様						
重量	[g]	286.7				
取り付け方法		FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示		スイッチング状態		LED, 黄色		
		動作		LED, 緑		
		短絡		LED, 赤		
		機能		LED, 赤		
備考						
梱包数		1 個				
電気接続						
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:						