


AC1155



AS-i / RS485 ゲートウェイ

AS-i / RS-485 Gateway

廃止品 - 参考資料

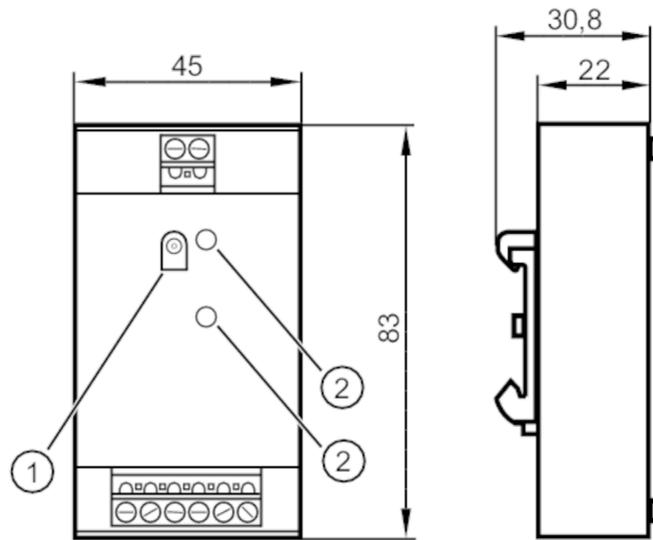

- 1 アドレス設定用コネクタ
2 LED



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	100
逆接続保護		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 30

試験 / 認証

EMC	IEC 62026-2
-----	-------------

AS-i仕様

AS-i バージョン		3.0
拡張アドレス設定モード		有
AS-i プロファイル		S-B.A.5
I/O コンフィグレーション	[hex]	B
ID コード	[hex]	A.5

機械的仕様

重量	[g]	98.5
取り付け方法		DINレール取付け
外形寸法	[mm]	83 x 22 x 45
材質		PBT

AC1155



AS-i / RS485 ゲートウェイ

AS-i / RS-485 Gateway

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	短絡	LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
A+	AS-i +	
A-	AS-i -	
B	(CTS)	
A	(RTS)	
GND		
GND	未使用	
TxD	未使用	
RxD	未使用	