

AC1206




AS-i 電源

PowerSupply 230VAC 2,8A

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1256

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

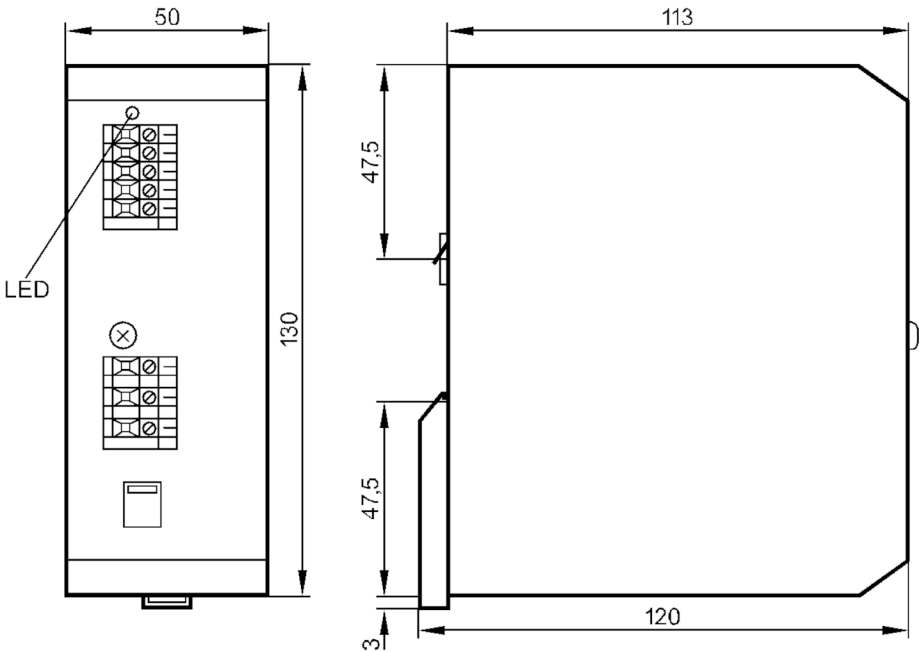

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	110 / 230, (切替可能)
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電圧範囲、AC	[V]	88~132 / 184~264
出力電圧	[V]	29.5~31.6
起動遅延時間	[ms]	42
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	2.8
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
外部入力保護		> 6 A
ヒューズ	[A]	2.5, (アクセス不可能)
デレーティング	[W/K]	1 (60~70 °C)
データ分離回路内蔵		有

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有
出力の並列接続	—
出力の直列接続	—

AC1206



AS-i 電源

PowerSupply 230VAC 2,8A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～60
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i仕様		
AS-i 認証		15901
機械的仕様		
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~2.5 mm ²		
接続		

