


AC1224



AS-i 電源

PowerSupply 115/230VAC 4A

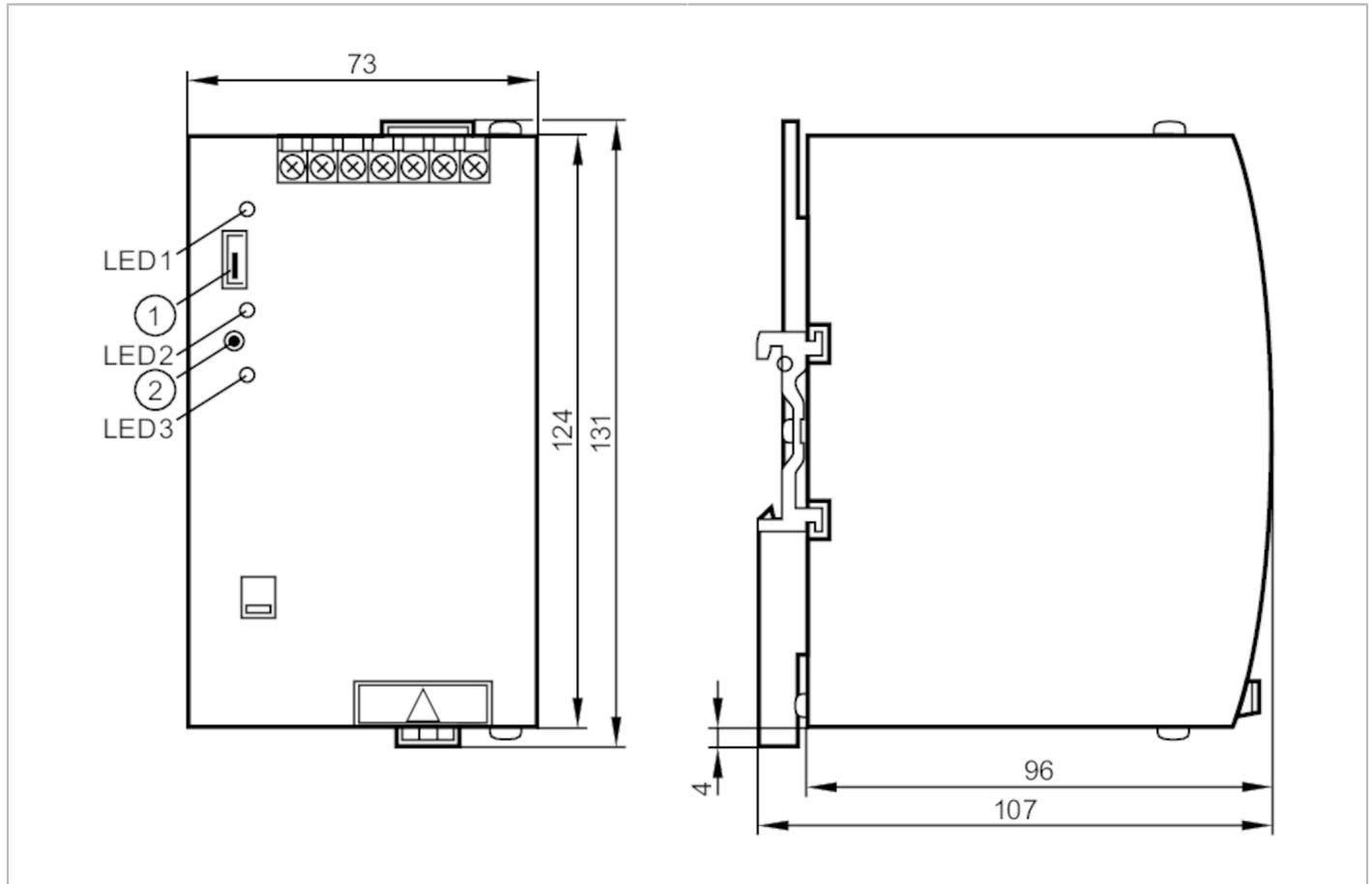

アプリケーション

仕様	接地監視機能内蔵	
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47~63
定格電圧 (AC)	[V]	110 / 230
入力電圧範囲、AC	[V]	85~132 / 184~264
保護クラス		I
起動遅延時間	[ms]	100
AS-i出力電圧	[V]	30.5
出力電力(連続)	[W]	122
出力回路数		1
AS-i出力電流	[A]	4
リップル	[mV]	50
外部入力保護		B 6 A
デレーティング	[W/K]	3 (60~70 °C)
データ分離回路内蔵		有
出力		
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		保護機能付

AC1224



AS-i 電源

PowerSupply 115/230VAC 4A

過負荷保護回路	有
出力の並列接続	—
出力の直列接続	—

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-10~70
使用周囲温度に関する注意	冷却のための自由空間を確保して下さい。(取扱説明書参照)
保護構造	IP 20
汚染度	2, (IEC 62103: 導電汚染なきこと、導電性の汚れや異物からの保護)

試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF [年]	139

AS-i仕様	
AS-i 認証	42301

機械的仕様	
重量 [g]	750
外形寸法 [mm]	124 x 73 x 107
材質	外装: 鋼板

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 LED, 緑 過負荷時に消灯 U < 28 V
	IRアドレス設定	1 LED, 赤
	接地エラー	1 LED, 赤

備考	
梱包数	1 個

AC1224




AS-i 電源

PowerSupply 115/230VAC 4A

電気接続

端子: ~4 mm²


接続

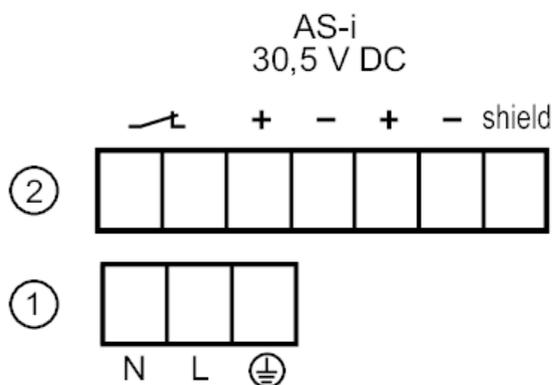

GF ok
GF ok
AS-i +
AS-i -
AS-i +
AS-i -
Shield
N
L
PE

特性図等

ブロック図

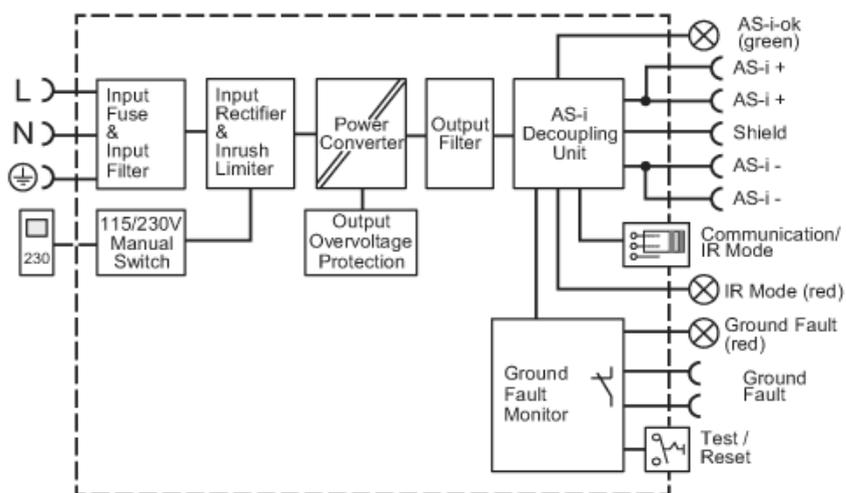


AC1224



AS-i 電源

PowerSupply 115/230VAC 4A

出力特性

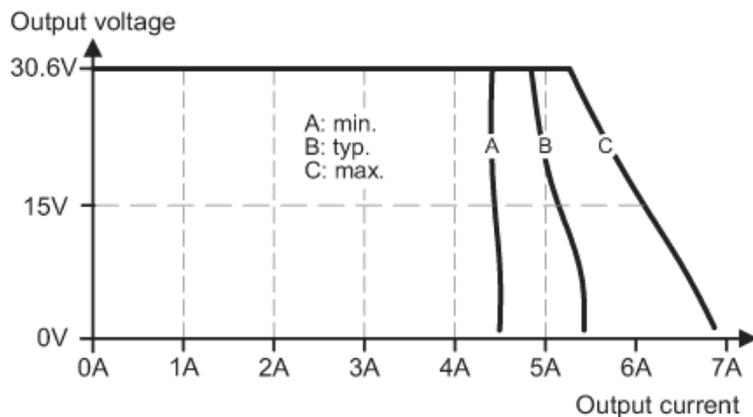

ディレーティング特性

